

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50035863

CB-D9-3000-5GF/GM

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

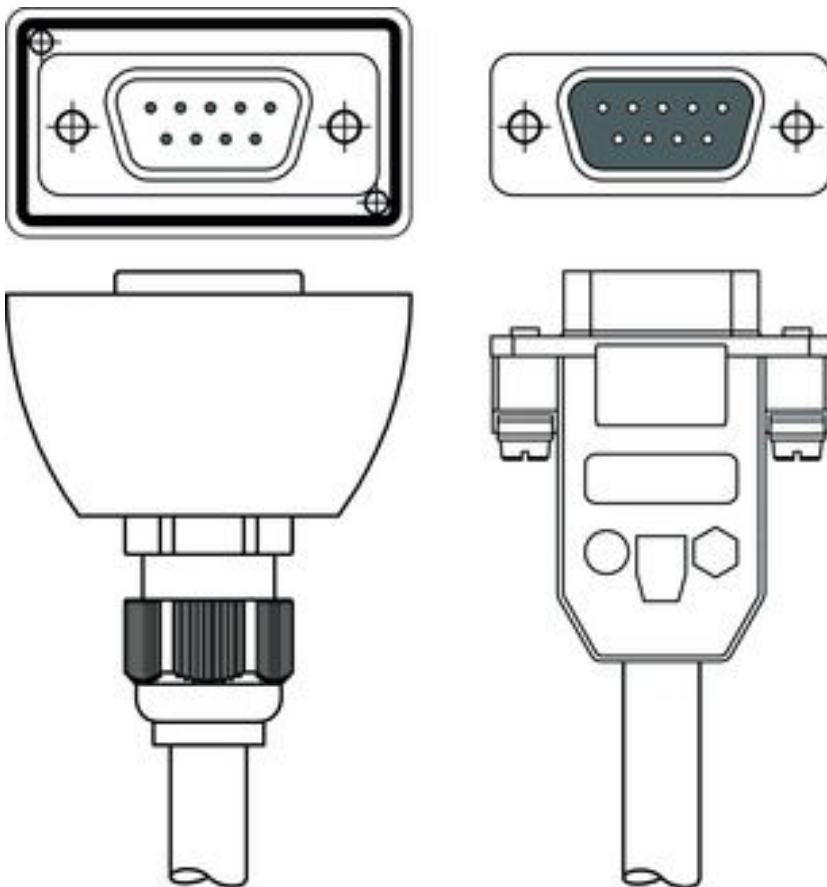


Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

### Elektrische Daten

#### Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	5 St.
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungslänge	3.000 mm
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Mechanische Daten

Nettogewicht	136 g
--------------	-------

### Bedienung und Anzeige

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial