

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50114521

KB USB-1 IT190x

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

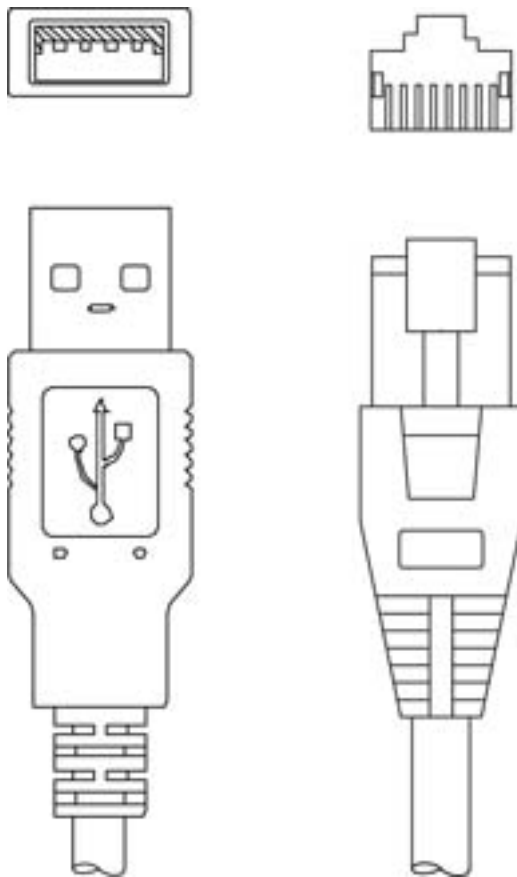


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1900g
	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1902g
	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1910
	Mobile 2D-Codeleser Serie IT 1911i
	Mobile Barcodeleser Serie IT 1300
Geeignet für Schnittstelle	USB

Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	glatt
Leitungsdurchmesser (außen)	5 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	117 g
--------------	-------

Bedienung und Anzeige

Klassifikation


Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

Pin	Pinbelegung
1	Schirm
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-

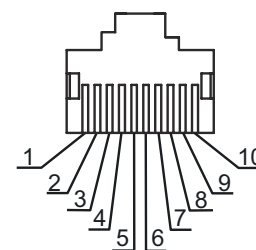

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

Pin	Pinbelegung
1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

