

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50122337

K-Y1 M12A-20m-M12A-S-PUR

目次

- 仕様書
- 電気的接続

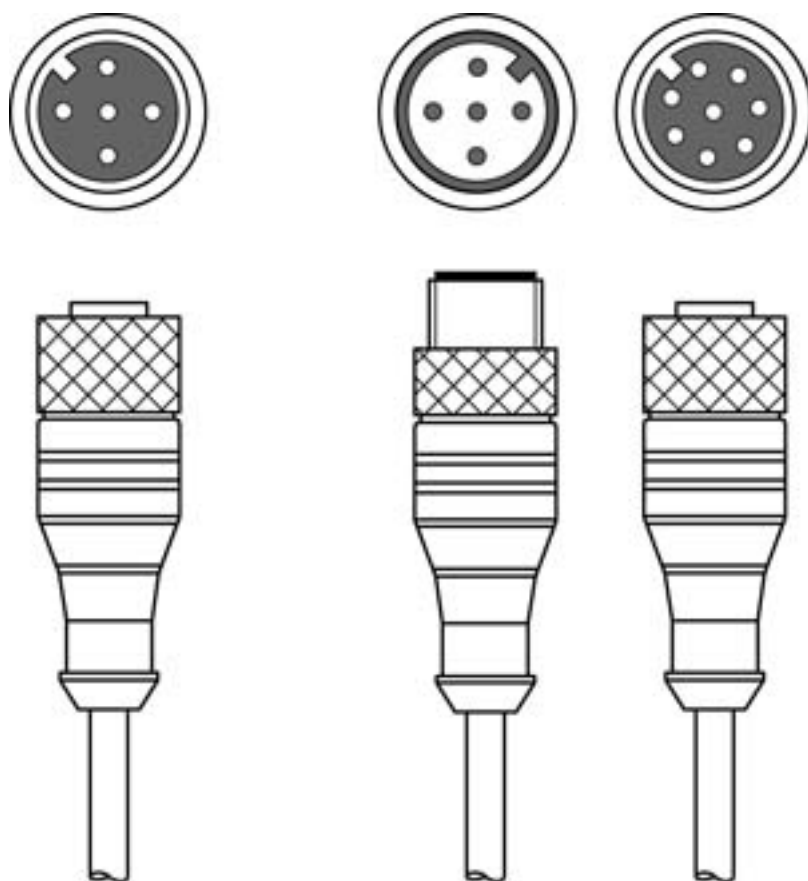

写真と異なる場合があります

## 仕様書

## 基本仕様

適している	ライトカーテンCML700i
-------	----------------

## コネクタ

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向

## コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向

## 伝導特性

シールド	はい
ケーブル長 脚 1	20,000 mm
ケーブル長 脚 2	150 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	はい
スタートアップ速度	水平で 5 m、最大 3.3 m/s 走行距離と最大 5 m/s <sup>2</sup> の加速

## 分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向

## コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向

## コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向