

Technisches Datenblatt


Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50011946

BK7 KB-092-12000- 4

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

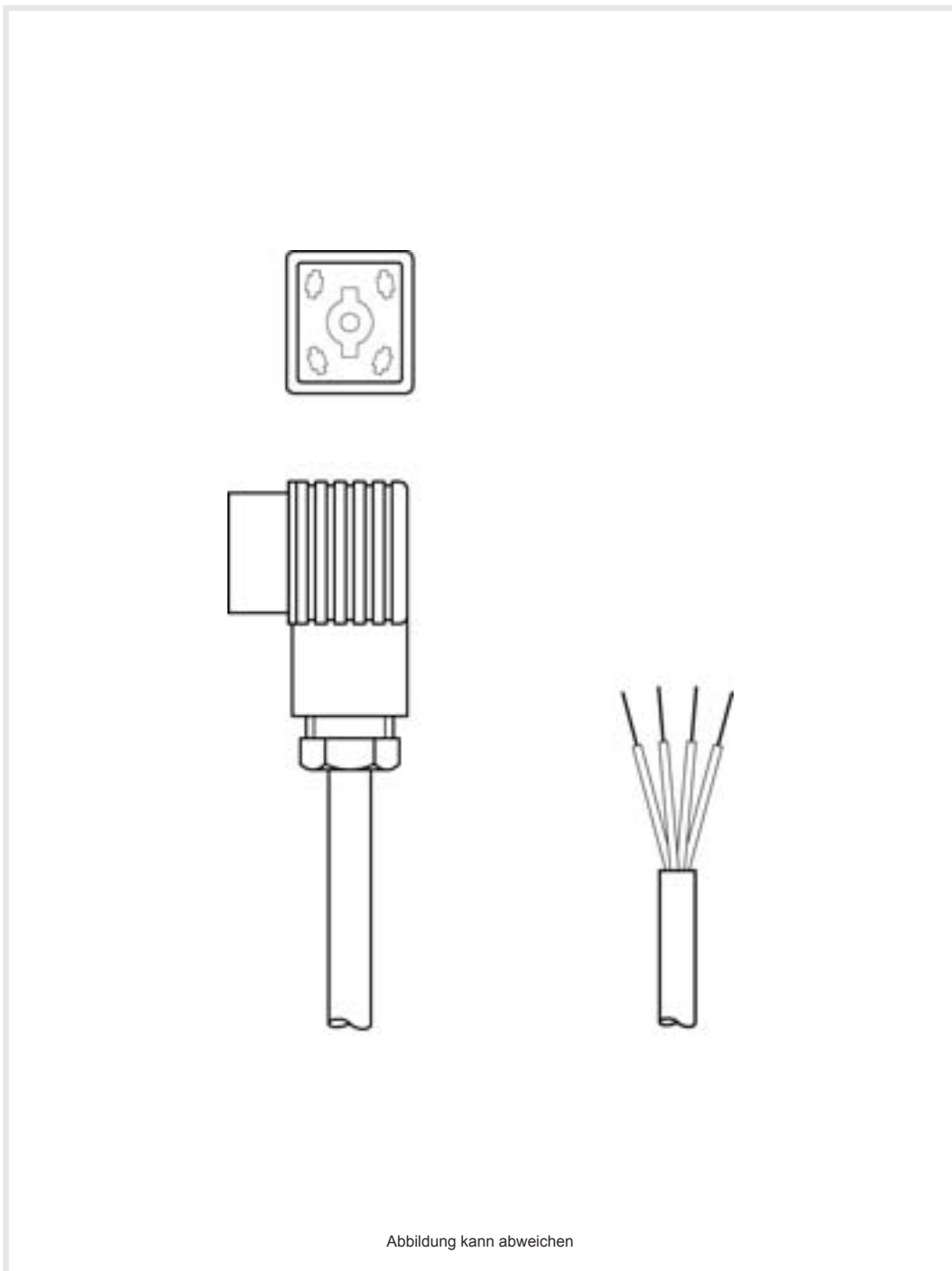

Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
-------------	----------------------

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
------------------	------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Normstecker
Rundstecker, LED	Nein
Polzahl	4 -polig
Ausführung	gewinkelt
Typ	female

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	4,7 mm
Leitungslänge	12.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	371 g
--------------	-------

Bedienung und Anzeige

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	5 ... 40 °C
-----------------------------	-------------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Normstecker
Rundstecker, LED	Nein
Polzahl	4 -polig
Ausführung	gewinkelt
Typ	female

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Schaltbilder

