

Technisches Datenblatt

Adapter

Art.-Nr.: 50143031

D PL-M12-5A-PWR

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	2 St.
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	L-kodiert
Ausführung	axial
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Klinkenbuchse
Leitungseigenschaften	
AWG	18
Mechanische Daten	
Schlüsselweite	18 mm
Nettogewicht	187 g
Steckzyklen, max.	> 50
Umgebungsdaten	
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 85 °C

Zertifizierungen

Schutztart	IP 20
Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	L-kodiert
Ausführung	axial

Pin Pinbelegung

1	V+
2	n.C.
3	V-
4	n.C.
5	n.C.

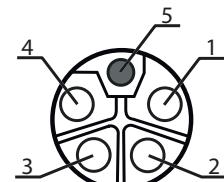

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Klinkenbuchse
---------------------	---------------

Netzteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
50110748 *	NT 24-24W	Netzteil	Art des Netzteils: Steckernetzteil Ausgang: 24 V DC, 1 A Eingang: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

* Notwendiges Zubehör, bitte separat bestellen

Hinweis



↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.