

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50131531

KB 900-1000

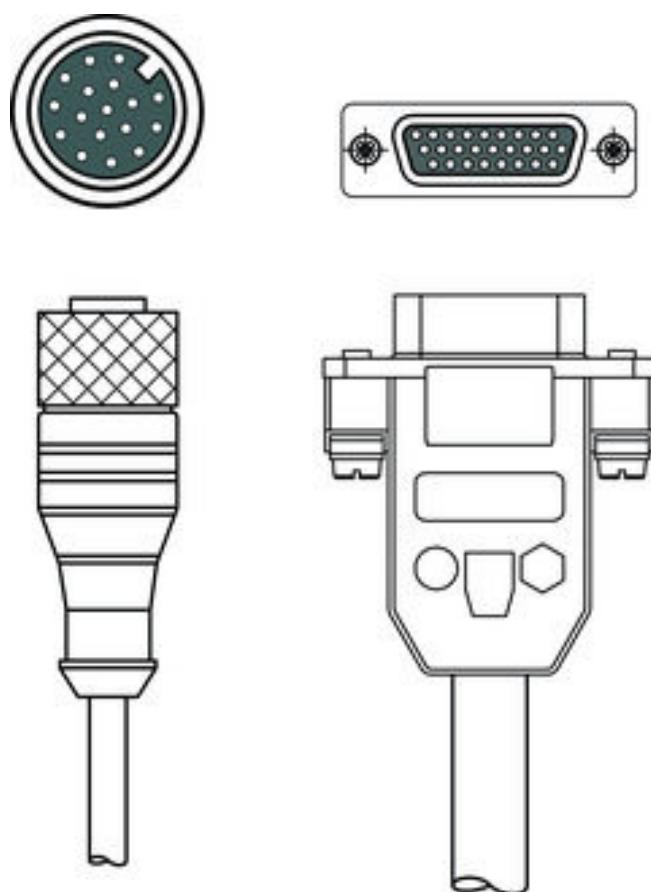


Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Barcodeleser Serie BCL 900i
--------------	-----------------------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	17 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-HD
Ausführung	axial
Polzahl	25 -polig
Typ	male

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	17 St.
Farbe Mantel	blau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungslänge	1.000 mm
Schleppkettenauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	98 g
--------------	------

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECCLASS 5.1.4	27279201
ECCLASS 8.0	27279218
ECCLASS 9.0	27060311
ECCLASS 10.0	27060311
ECCLASS 11.0	27060311
ECCLASS 12.0	27060311
ECCLASS 13.0	27060311
ECCLASS 14.0	27060311
ECCLASS 15.0	27060311
ECCLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	17 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-HD
Ausführung	axial
Polzahl	25 -polig
Typ	male