

## Technisches Datenblatt

## Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50131532

KB 900-5000

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

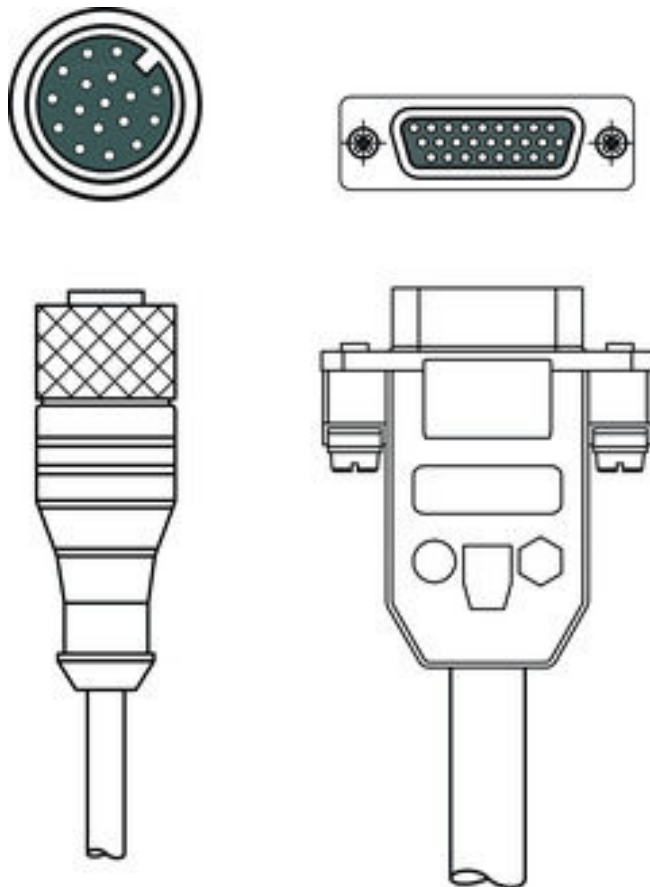


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 900i |
|--------------|-----------------------------|

Anschluss

Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 17 -polig   |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |
| Rundstecker, LED    | Nein        |

Anschluss 2

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Art des Anschlusses | Sub-HD    |
| Ausführung          | axial     |
| Polzahl             | 25 -polig |
| Typ                 | male      |

Leitungseigenschaften

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Anzahl Adern              | 17 St.             |
| Farbe Mantel              | blau               |
| Geschirmt                 | Ja                 |
| Leitungsausführung        | Verbindungsleitung |
| Leitungslänge             | 5.000 mm           |
| Schleppkettentauglichkeit | Nein               |

Mechanische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 247 g |
|--------------|-------|

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ECLASS 16.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 17 -polig   |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |
| Rundstecker, LED    | Nein        |

Anschluss 2

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Art des Anschlusses | Sub-HD    |
| Ausführung          | axial     |
| Polzahl             | 25 -polig |
| Typ                 | male      |