

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

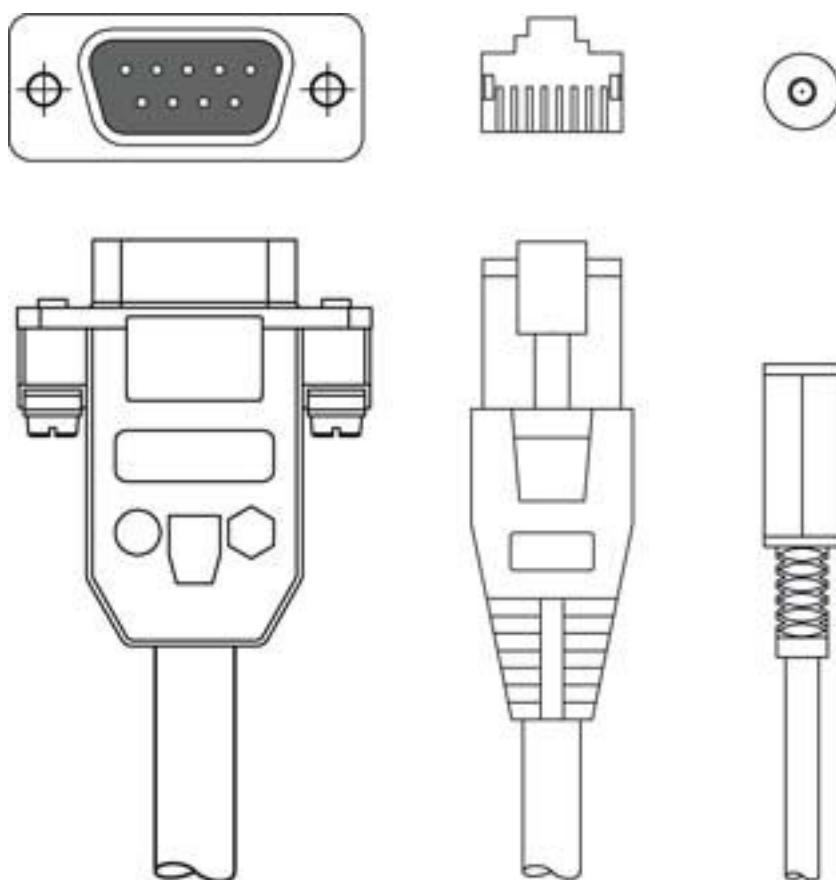


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	HS 66x8
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	6 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsdurchmesser (außen)	6 mm
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	TPU
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	126 g
--------------	-------

Klassifikation


Zolltarifnummer	85444290
ECCLASS 5.1.4	27279201
ECCLASS 8.0	27279218
ECCLASS 9.0	27060311
ECCLASS 10.0	27060311
ECCLASS 11.0	27060311
ECCLASS 12.0	27060311
ECCLASS 13.0	27060311
ECCLASS 14.0	27060311
ECCLASS 15.0	27060311
ECCLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
---------------------	------

Pin	Pinbelegung
1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	TxD RS 232
5	RxD RS232
6	RTS RS 232
7	CTS RS 232
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

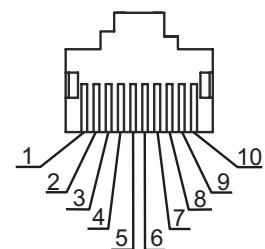


Anschluss 2

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Elektrischer Anschluss

Pin	Pinbelegung
1	Schirm
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	n.c.

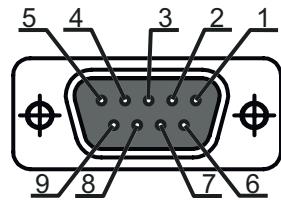

Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	steckbar
Typ	female
Polzahl	2 -polig
Ausführung	axial