

Technisches Datenblatt

Umlenkspiegel

Art.-Nr.: 529607

UM60-750



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen

Technische Daten

Basisdaten

Serie	UM
Typ, Säulen und Spiegel	Rückseitiger Umlenkspiegel
Mechanische Daten	
Abmessung (B x H x L)	25 mm x 68 mm x 820 mm
Nettogewicht	1.500 g
Farbe Gehäuse	gelb, RAL 1021
Art der Befestigung	Drehhalterung Nut-Montage
Geeignet für Sensor	Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Schutzwelthöhe bis	750 mm
Spiegellänge	810 mm


Klassifikation


Zolltarifnummer	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Maßzeichnungen


Alle Maßangaben in Millimeter

Spiegel

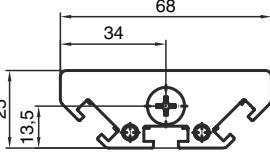
L Länge = 820 mm
SL Spiegellänge = 810 mm

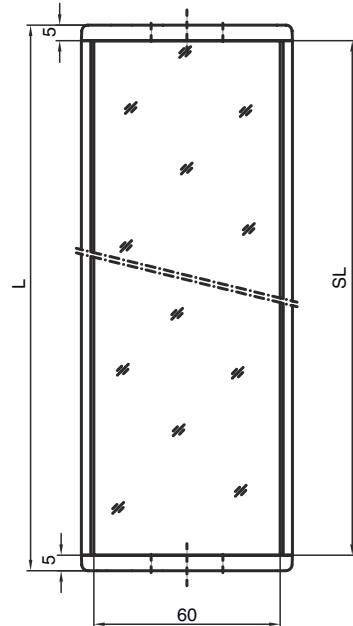


Montageabstände

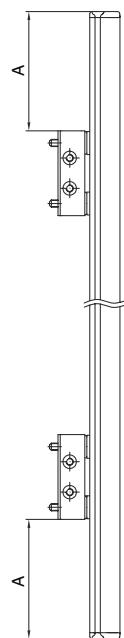
A Max. 500 mm

Maßzeichnungen

Montage mit Standardwinkel BT-UM60

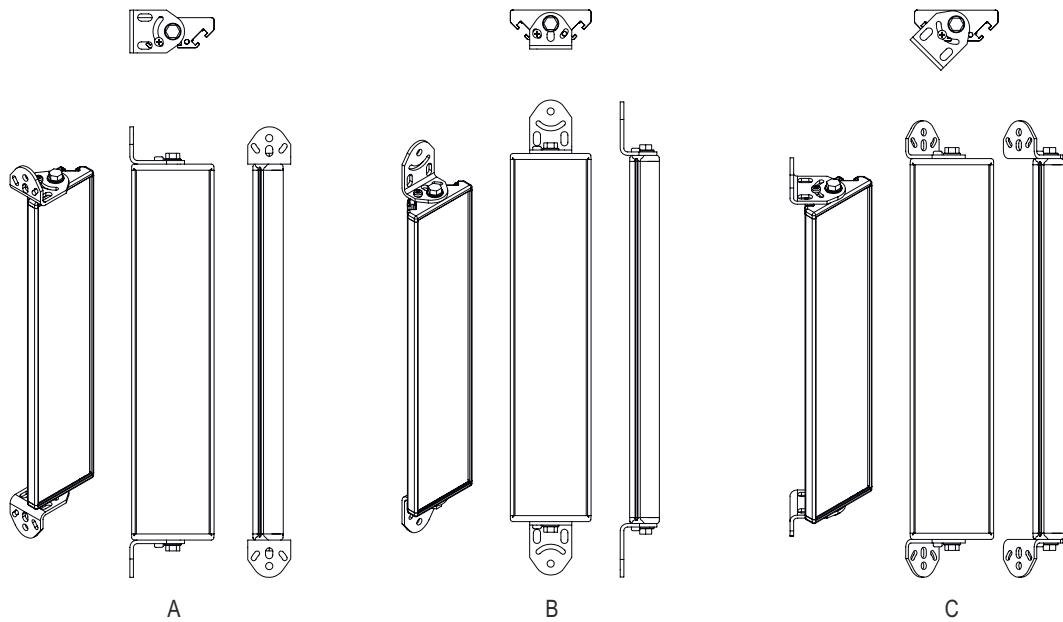


A seitlich

B rückseitig

C schräg verstellbar (0 - 90°)

Maßzeichnungen

Montage mit Schwenkhalterung BT-SSD

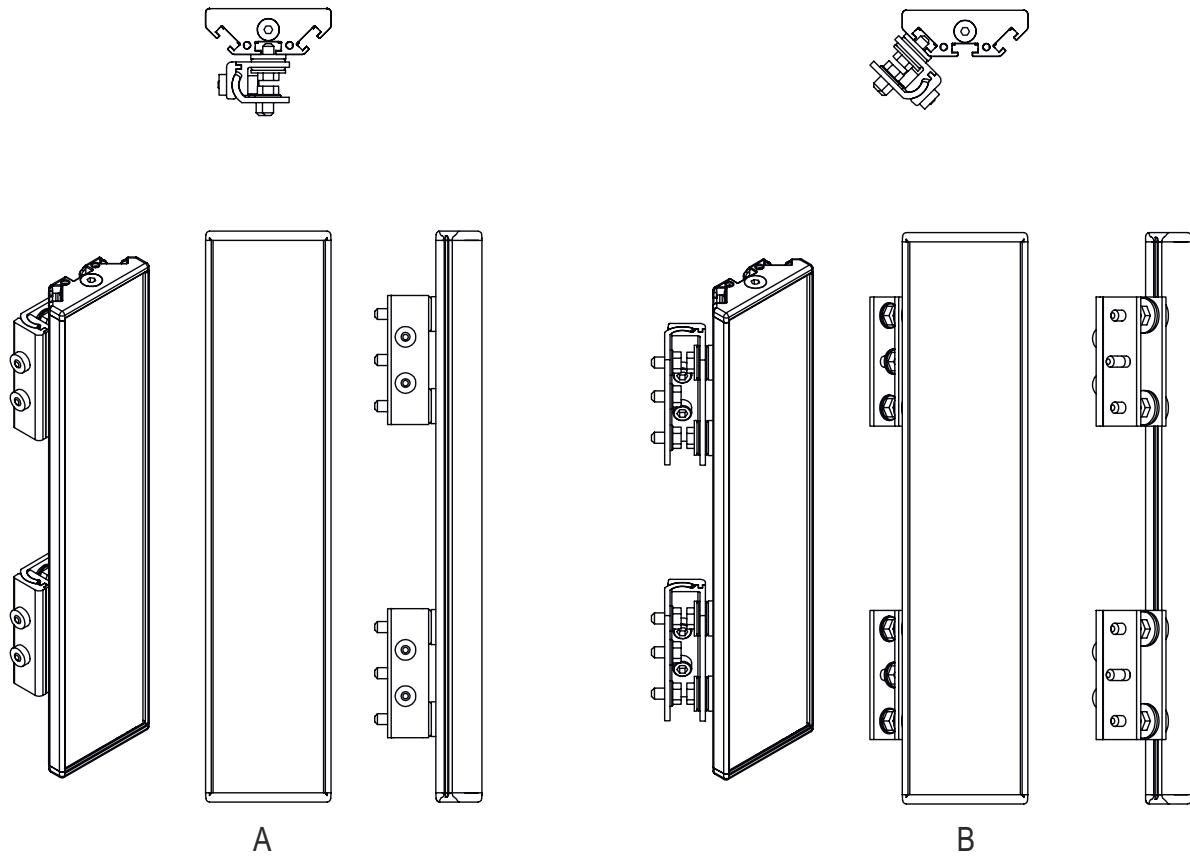

A rückseitig

B seitlich 45°