

Technisches Datenblatt

Y-Verteiler

Art.-Nr.: 50137435

YV U-DDS-25-25-25-X01

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

| | |
|----------------|---|
| Bestellhinweis | Bitte berücksichtigen Sie das Schaltbild gemäß Datenblatt |
|----------------|---|

Anschluss

| | |
|-------------------|-------|
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
|-------------------|-------|

Anschluss 1

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 3

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 5 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Leitungseigenschaften

| | |
|-----------|------|
| Geschirmt | Nein |
|-----------|------|

Mechanische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
| Schlüsselweite | 13 mm |
| Nettogewicht | 24 g |
| Werkstoff | PUR |

Umgebungsdaten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
|-----------------------------|---------------|

Zertifizierungen




| | |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

Klassifikation

| | |
|---------------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440111 |
| ECLASS 11.0 | 27440111 |
| ECLASS 12.0 | 27440111 |
| ECLASS 13.0 | 27440111 |
| ECLASS 14.0 | 27440111 |
| ECLASS 15.0 | 27440111 |
| ECLASS 16.0 | 27440111 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC003558 |
| ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 |


Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

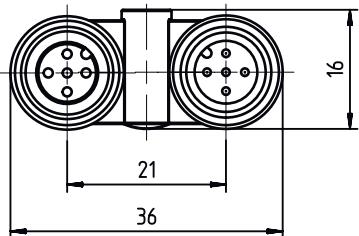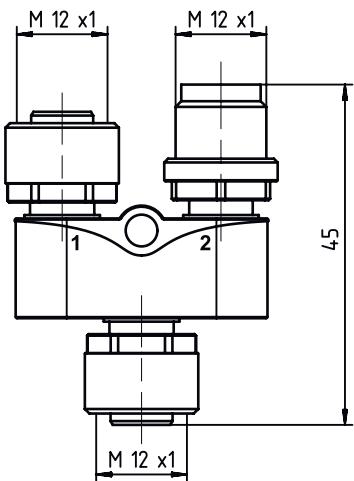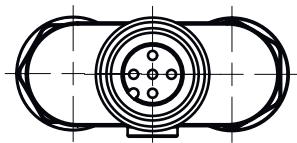

Maßzeichnungen

Schaltbild

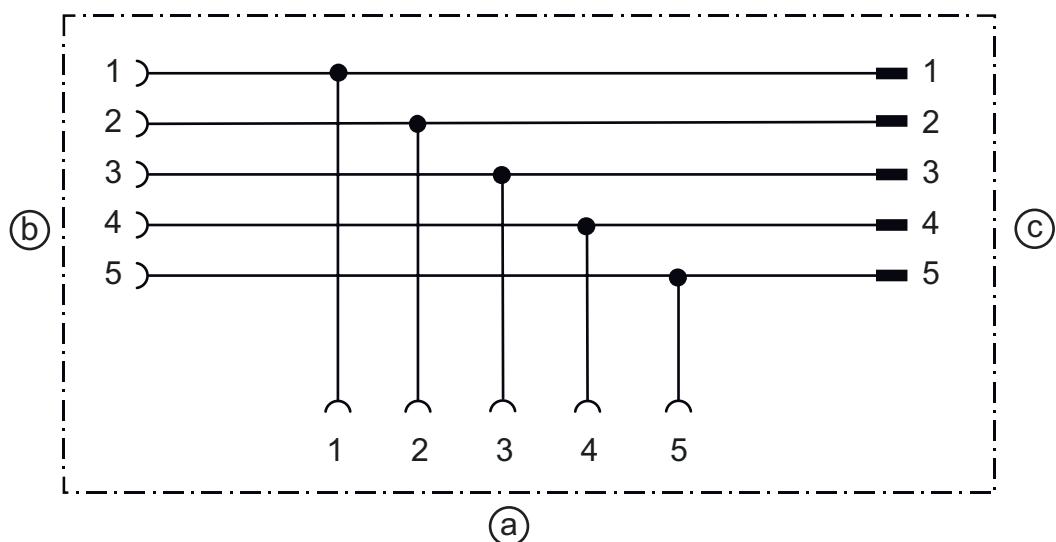

- a Anschluss 3, Buchse M12
- b Anschluss 1, Buchse M12
- c Anschluss 2, Stecker M12

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 5-polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 5-polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 3

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M12 |
| Typ | female |
| Polzahl | 5-polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Allgemein

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel | Beschreibung |
|--|-------------|---------------|---|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Werkzeug Art: Drehmomentschlüssel Schlüsselweite: 13 mm Drehmoment: 0,6 N·m Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C |

Hinweis

| | |
|--|--|
|  | ↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite. |
|--|--|