

Technisches Datenblatt

Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50137266

KD S-M30-16A-V1-150

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

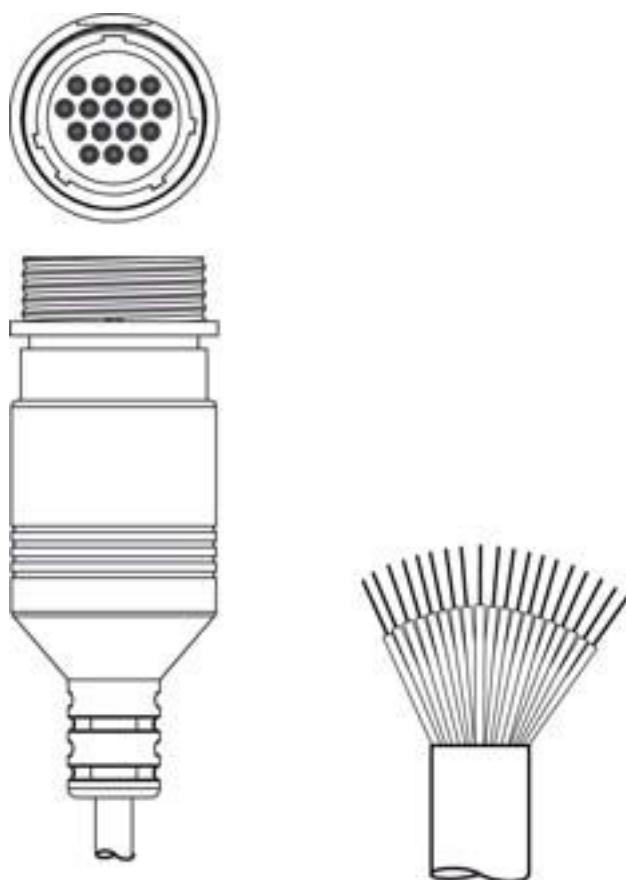


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
-------------	----------------------

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M30
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	PUR
Polzahl	16 -polig
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	16 St.
Aderquerschnitt	Spannung: 2 x 1 mm ² / Signal: 14 x 0,14 mm ²
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	7,5 mm
Leitungslänge	15.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Aderisolation	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	1.428 g
--------------	---------


Biegeradius ortsfeste Verlegung, min. min. 6 x Leitungsdurchmesser

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M30
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	PUR
Polzahl	16 -polig
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

Pin	Adernfarbe
1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot

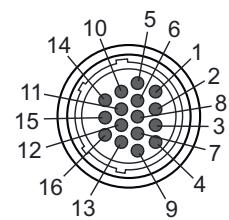

Elektrischer Anschluss

Pin	Adernfarbe
9	schwarz
10	violett
11	grau / rosa
12	blau / rot
13	grün / weiß
14	braun / grün
15	gelb / weiß
16	braun / gelb

Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------