


技術データシート アダプタケーブル 製品番号: 50110677 KB-RS232-USB

目次

- 仕様書
- 電気の接続

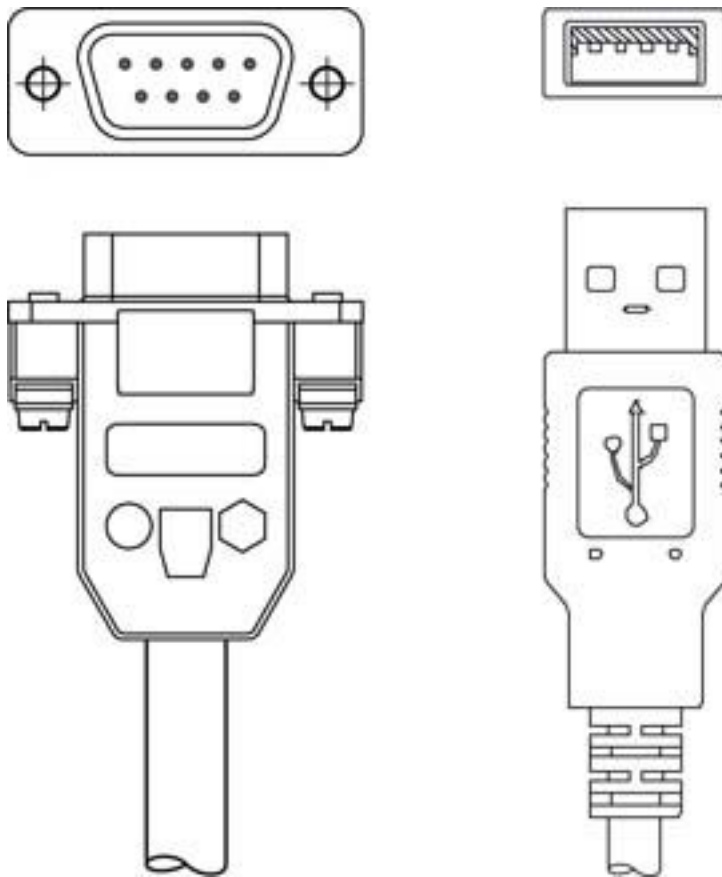

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

インターフェースに適合	RS 232
	USB

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED	いいえ
タイプ	オス
極数	9 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA
伝導特性	
心線数	4 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	1,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	68 g
------	------

操作と表示

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED	いいえ
タイプ	オス
極数	9 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA