

技術データシート


サービスライン

製品番号: 50110155

KB-Service-3000

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

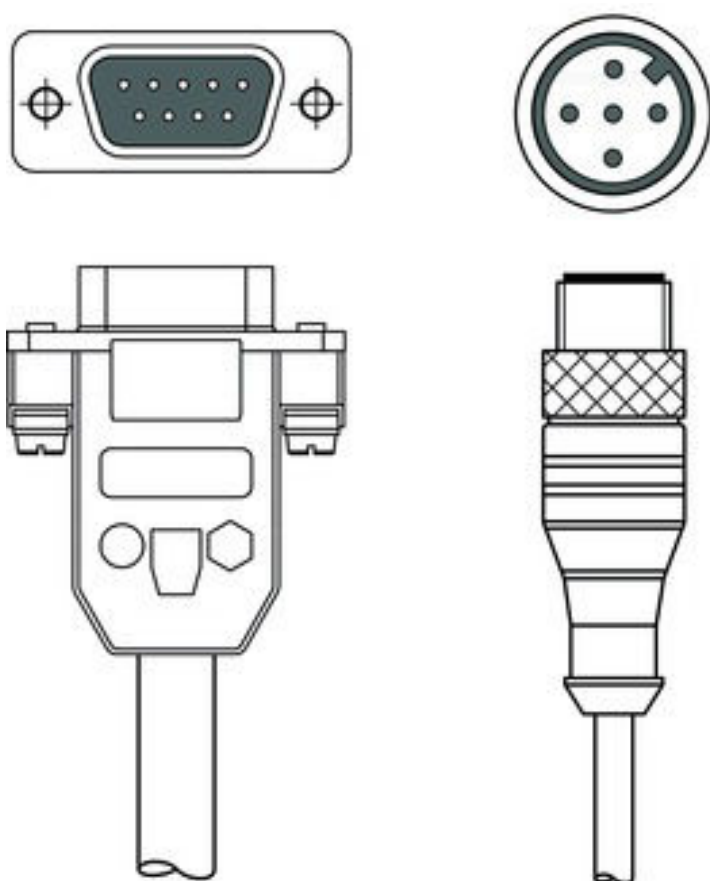

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
----------	-------------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向
伝導特性	
心線数	5 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	144 g
------	-------

操作と表示

分類	
関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9 -極
モデル	軸方向