

Technisches Datenblatt

Y-Verteiler

Art.-Nr.: 50146768

YV U-SDD-84-83-83-X01

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Anschluss

| | |
|---------------------|-------------|
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
| Anschluss 1 | |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M8 |
| Typ | female |
| Polzahl | 3 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |
| Anschluss 2 | |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M8 |
| Typ | female |
| Polzahl | 3 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |
| Anschluss 3 | |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M8 |
| Typ | male |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Leitungseigenschaften

| | |
|-----------|------|
| Geschirmt | Nein |
|-----------|------|

Umgebungsdaten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 85 °C |
|-----------------------------|---------------|

Zertifizierungen

| | |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

Klassifikation



| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440111 |
| ECLASS 11.0 | 27440111 |
| ECLASS 12.0 | 27440111 |
| ECLASS 13.0 | 27440111 |
| ECLASS 14.0 | 27440111 |
| ECLASS 15.0 | 27440111 |
| ECLASS 16.0 | 27440111 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC003558 |
| ETIM 9.0 | EC003558 |
| ETIM 10.0 | EC003558 |

Mechanische Daten


| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 32 mm x 14 mm x 40 mm |
| Schlüsselweite | 13 mm |
| Nettogewicht | 15 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff | PUR |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

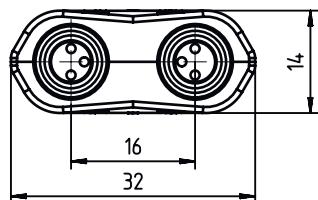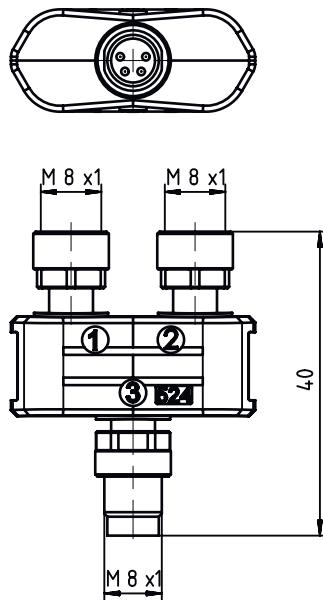

Schaltbild

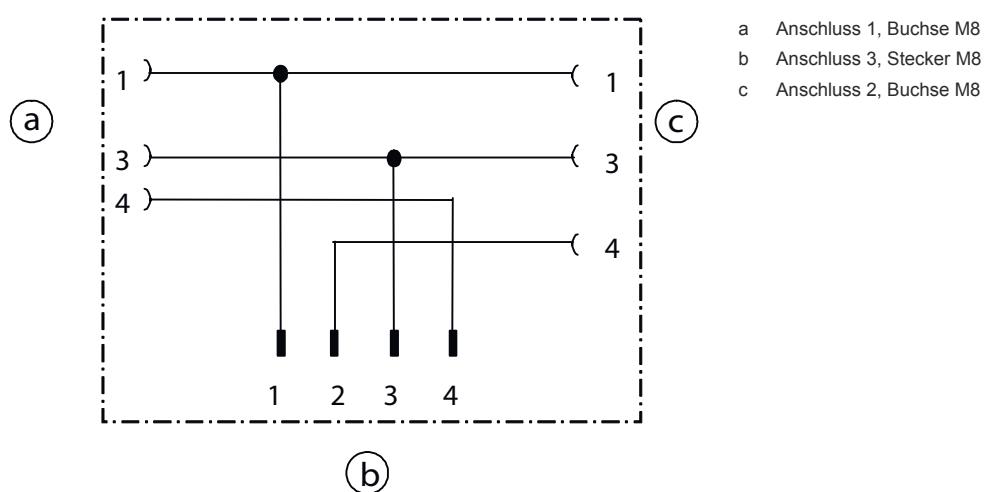

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M8 |
| Typ | female |
| Polzahl | 3-polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M8 |
| Typ | female |
| Polzahl | 3-polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 3

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegöße | M8 |
| Typ | male |
| Polzahl | 4-polig |
| Kodierung | A-kodiert |
| Ausführung | axial |