

Technisches Datenblatt

Adapter

Art.-Nr.: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsdaten	
Betriebsspannung	max. 50 V AC / 60 V DC
Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M8
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Ausführung	axial
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M8
Typ	male
Polzahl	3 -polig
Ausführung	axial
Leitungseigenschaften	
Geschirmt	Nein

Zertifizierungen

Schutztart	IP 67
Klassifikation	
Zolltarifnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925

Mechanische Daten

Schlüsselweite	9 mm
Nettogewicht	9 g
Werkstoff	PUR

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M8
Typ	female
Polzahl	4 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M8
Typ	male
Polzahl	3 -polig
Ausführung	axial

Schaltbilder

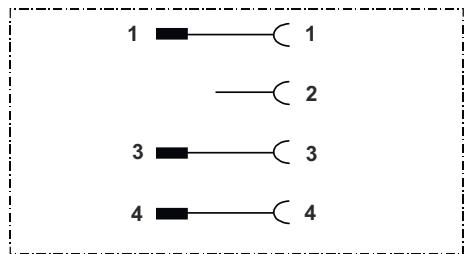

Zubehör

Allgemein

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
 50132266	TT-Set 0,6-13	Werkzeug	Art: Drehmomentschlüssel Schlüsselweite: 13 mm Drehmoment: 0,6 N·m Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C

Hinweis



☞ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.