

Technisches Datenblatt

Adapter-Kabel

Art.-Nr.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

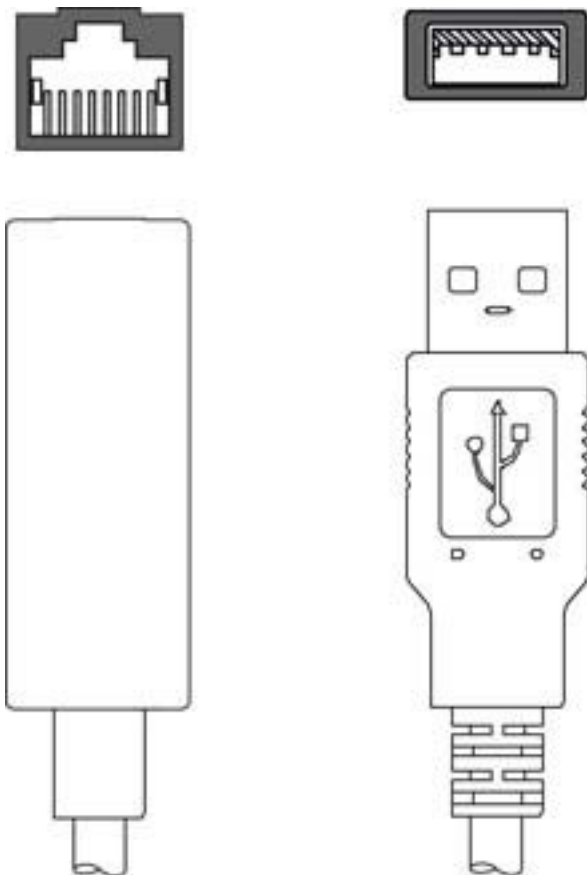


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	Ethernet
----------------------------	----------

Schnittstelle

Ethernet	
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	2 St.
-------------------	-------

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	RJ45
Ausführung	axial

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 3.0 Standard-A

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Nettogewicht	47 g
Farbe Gehäuse	weiß

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-40 ... 70 °C

Zertifizierungen

Schutzart	IP 20
Zulassungen	FCC
	RoHS

Software

Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
---------------------	--

Klassifikation

Zolltarifnummer	85176200
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ45
---------------------	------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 3.0 Standard-A