

技術データシート


接続回線

製品番号: 50137270

KD S-M30-30A-V1-100

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

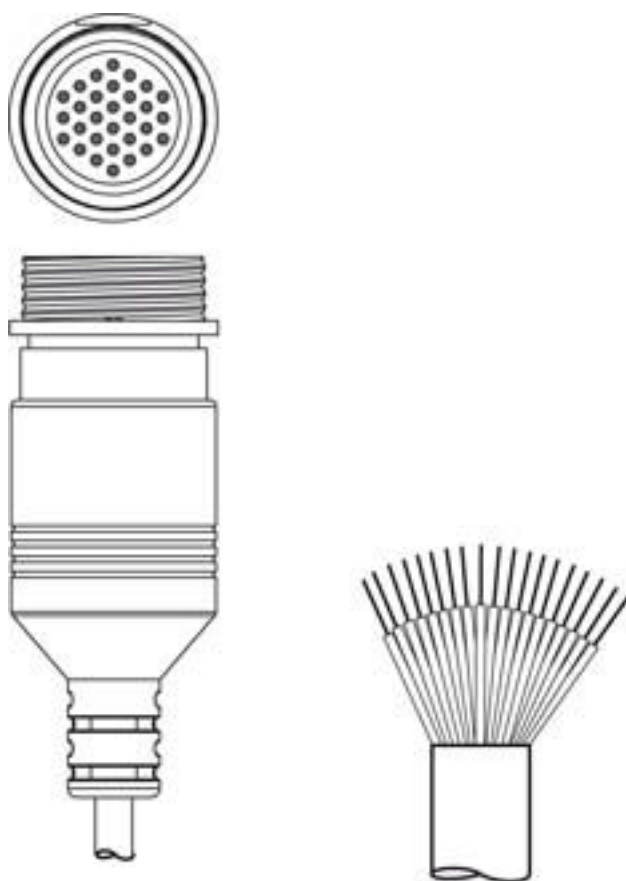

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
----------	-------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
極数	30 -極
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端
伝導特性	
心線数	30 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	9 mm
ケーブル長	10,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

認証

認可	RoHS
----	------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

電氣的接続


コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M30
タイプ	メス
極数	30 -極
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
プラグケース	シールド

ピン

1	白
2	茶色
3	緑
4	グレー
5	ピンク
6	赤
7	黄
8	黒色
9	紫
10	グレー / ピンク
11	赤 / 青
12	白 / 緑
13	緑 / 茶色
14	白 / 黄
15	茶色 / 黄
16	グレー / 白
17	グレー / 茶色
18	ピンク / 白
19	ピンク / 茶色

心線色

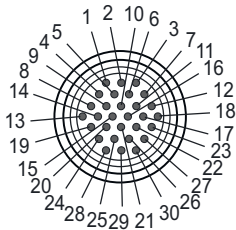

電氣的接続

ピン	心線色
20	白 / 青
21	茶色 / 青
22	白 / 赤
23	茶色 / 赤
24	白 / 黒色
25	茶色 / 黒色
26	グレー / 黄
27	ピンク / 緑
28	-
29	青
30	グレー / 緑

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------