


技術データシート 相互接続ケーブル 製品番号: 50114521 KB USB-1 IT190x

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

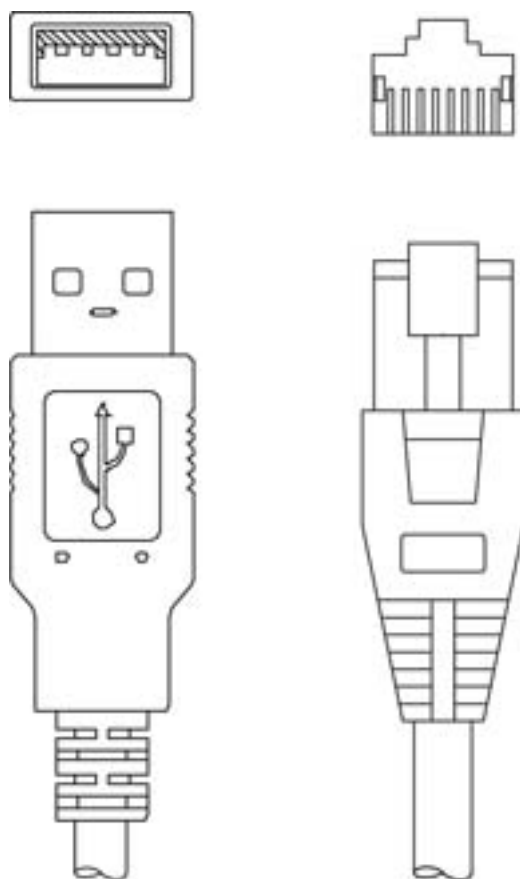

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

適している	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910
	モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
	モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i
	モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i
	モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1300
インターフェースに適合	USB

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA
伝導特性	
心線数	4 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	平滑
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
丸形プラグ、LED	いいえ

ピン ピン配列

1	シールド
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	データ+
10	データ-

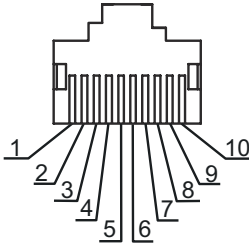

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	+5 V DC
2	データ-
3	データ+
4	GND

Leuze

