

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50113467

KB JST-M12A-5P-3000

## 目次

- 仕様書
- 電気的接続

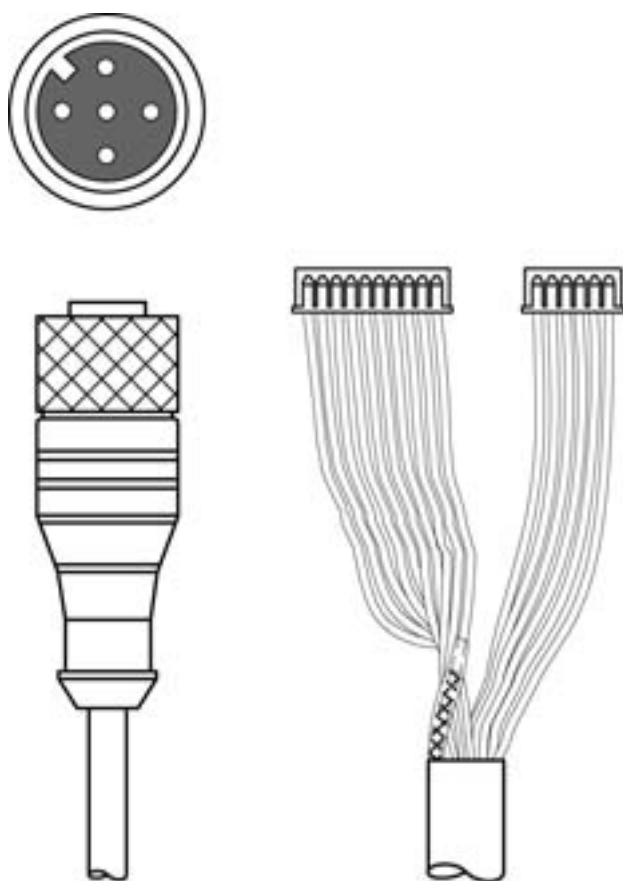

写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

|             |        |
|-------------|--------|
| アプリケーション    | 化学的条件  |
| インターフェースに適合 | RS 232 |

## 電気的仕様

|            |            |
|------------|------------|
| パフォーマンスデータ |            |
| 消費電圧       | 30 V AC/DC |

## コネクタ

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタ 1    |       |
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | メス    |
| 極数        | 5 -極  |
| コーディング    | A コード |
| モデル       | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED | いいえ   |

|         |         |
|---------|---------|
| コネクタ 2  |         |
| コネクタの種類 | JST ZHR |
| 極数      | 12 -極   |

|              |          |
|--------------|----------|
| 伝導特性         |          |
| 心線数          | 5 個数     |
| シースの色        | 黒色       |
| シールド         | はい       |
| ケーブルモデル      | 相互接続ケーブル |
| ケーブル直径 ( 外 ) | 6 mm     |
| ケーブル長        | 3,000 mm |
| シースの素材       | PUR      |
| ドラッグチェーン適応   | いいえ      |

## 分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |

## 電気的接続

## コネクタ 1

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | メス    |
| 極数        | 5 -極  |
| コーディング    | A コード |
| モデル       | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED | いいえ   |

## コネクタ 2

|         |         |
|---------|---------|
| コネクタの種類 | JST ZHR |
| 極数      | 12 -極   |