

技術データシート


 
接続回線

製品番号: 50111227

KB M12A-8P-USB-3000

目次

- 仕様書
- 電気的接続

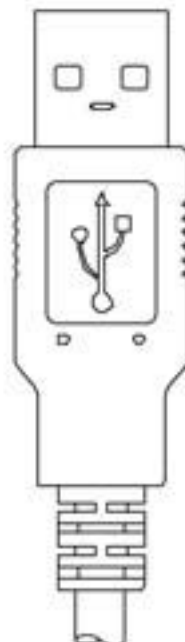

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

アプリケーション	化学的条件
インターフェースに適合	USB

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2	
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0 スタンダードA

伝導特性	
心線数	4 個数
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	8 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0 スタンダードA