

## Technisches Datenblatt

### Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

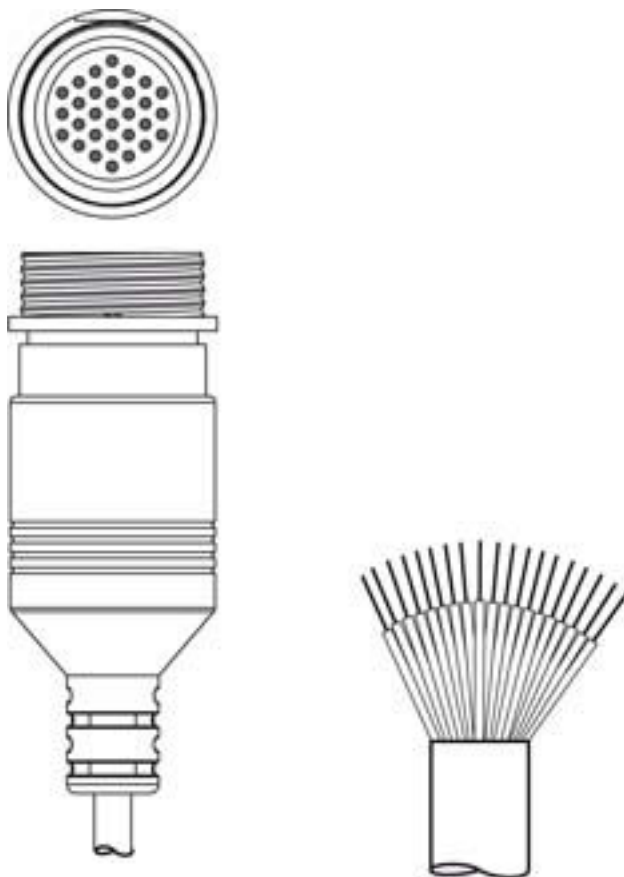


Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

Applikation	Chemikalienbeständig
-------------	----------------------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	30 -polig
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	30 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	9 mm
Leitungslänge	5.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Mechanische Daten

Nettogewicht	720 g
--------------	-------

### Zertifizierungen

Zulassungen	RoHS
-------------	------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Elektrischer Anschluss


### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	30 -polig
Ausführung	axial
Rundstecker, LED	Nein
Steckergehäuse	Schirm

### Pin

1	weiß
2	braun
3	grün
4	grau
5	rosa
6	rot
7	gelb
8	schwarz
9	violett
10	grau / rosa
11	blau / rot
12	grün / weiß
13	braun / grün
14	gelb / weiß
15	braun / gelb
16	grau / weiß
17	braun / grau

### Adernfarbe

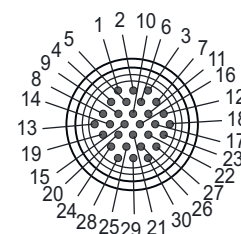

## Elektrischer Anschluss

Pin	Adernfarbe
18	rosa / weiß
19	braun / rosa
20	blau / weiß
21	blau / braun
22	rot / weiß
23	braun / rot
24	schwarz / weiß
25	braun / schwarz
26	gelb / grau
27	grün / rosa
28	-
29	blau
30	grau / grün

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------