

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50120432

KB USB-1 HS 65x8

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

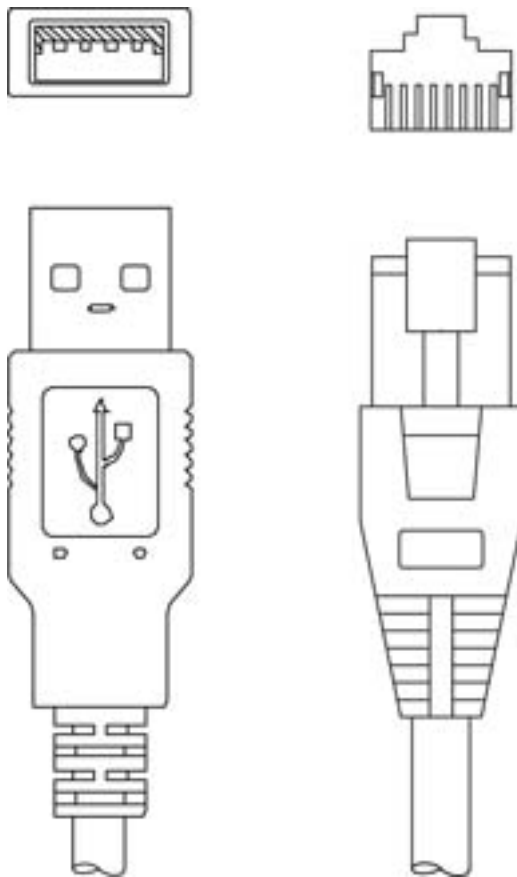


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	HS 65x8
Geeignet für Schnittstelle	USB

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	4 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Spiralleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4 mm
Leitungslänge	2.800 mm
Werkstoff Mantel	TPU
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Mechanische Daten

Nettogewicht	95 g
--------------	------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	RJ41
Rundstecker, LED	Nein

Pin Pinbelegung

1	Schirm
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-

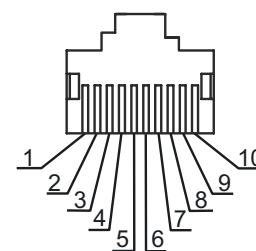

Anschluss 2

Art des Anschlusses	USB
Steckertyp	USB 1.1 Standard-A

Pin Pinbelegung

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA-
4	GND

