

## Technisches Datenblatt

## Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50129783

KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-200

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder

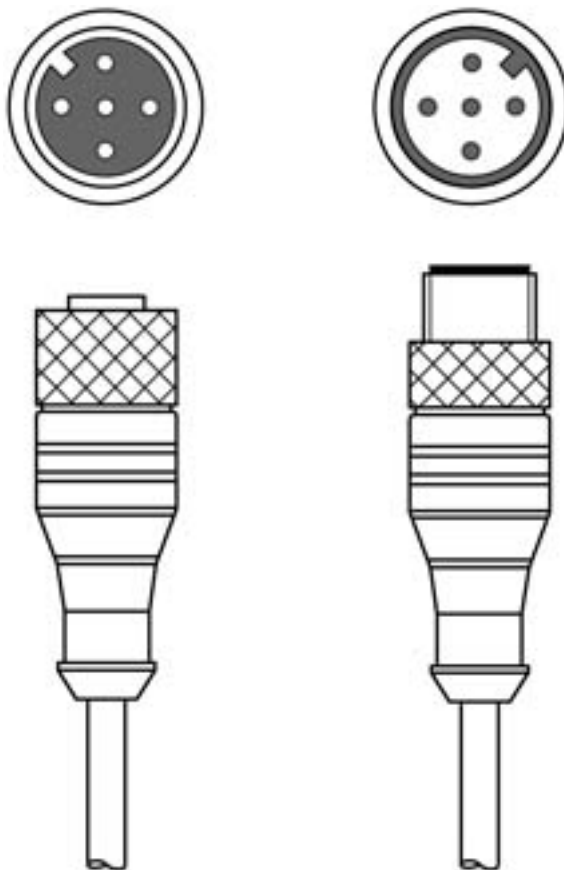


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Applikation                | Öl-/Schmiermittelbeständig |
| Geeignet für Schnittstelle | CANopen                    |
|                            | DeviceNet                  |

Anschluss

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Anschluss 1                 |                    |
| Art des Anschlusses         | Rundstecker        |
| Gewindegröße                | M12                |
| Typ                         | female             |
| Polzahl                     | 5 -polig           |
| Kodierung                   | A-kodiert          |
| Ausführung                  | axial              |
| Rundstecker, LED            | Nein               |
| Anschluss 2                 |                    |
| Art des Anschlusses         | Rundstecker        |
| Gewindegröße                | M12                |
| Typ                         | male               |
| Polzahl                     | 5 -polig           |
| Kodierung                   | A-kodiert          |
| Ausführung                  | axial              |
| Leitungseigenschaften       |                    |
| Anzahl Adern                | 4 St.              |
| Farbe Mantel                | violett            |
| Geschirmt                   | Ja                 |
| Silikonfrei                 | Ja                 |
| Leitungsausführung          | Verbindungsleitung |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 7 mm               |
| Leitungslänge               | 20.000 mm          |
| Werkstoff Mantel            | PUR                |
| Schleppkettentauglichkeit   | Nein               |

Mechanische Daten

|                |         |
|----------------|---------|
| Schlüsselweite | 13 mm   |
| Nettogewicht   | 1.046 g |

Bedienung und Anzeige

Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ECLASS 16.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 5 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |
| Rundstecker, LED    | Nein        |

Anschluss 2

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M12         |
| Typ                 | male        |
| Polzahl             | 5 -polig    |
| Kodierung           | A-kodiert   |
| Ausführung          | axial       |

## Schaltbilder

