

Technisches Datenblatt

Anschlusssteil

Art.-Nr.: 50136698

NTS 2



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör

Technische Daten

Anschluss

Anschluss 1		
Art des Anschlusses	Klemme	

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	102 mm x 42 mm x 228 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Kunststoff	ABS
Nettogewicht	365 g
Farbe Gehäuse	schwarz

Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	akustisch
	LED-Anzeige

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-30 ... 70 °C

Zertifizierungen


Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II

Klassifikation

Zolltarifnummer	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ECLASS 16.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

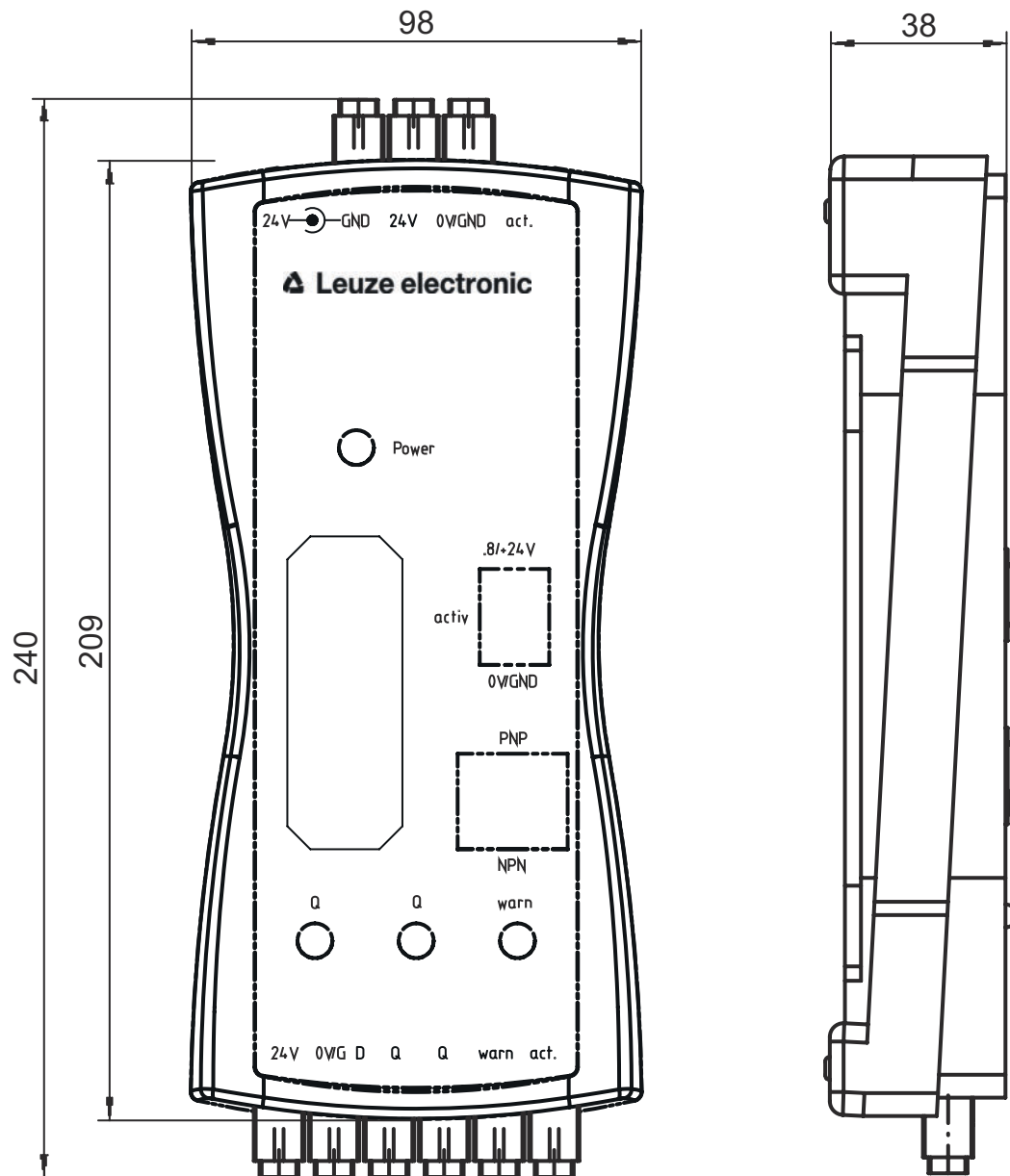

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion

Aktivierungsausgang

Signal IN

Spannungsversorgung

Warneingang

Art des Anschlusses

Klemme

Polzahl

6 -polig

Elektrischer Anschluss

Klemme	Belegung
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

Zubehör
Netzteile

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50110748	NT 24-24W	Netzteil	Art des Netzteils: Steckernetzteil Ausgang: 24 V DC, 1 A Eingang: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.