

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50132488

KB JST-M12A-12P-50

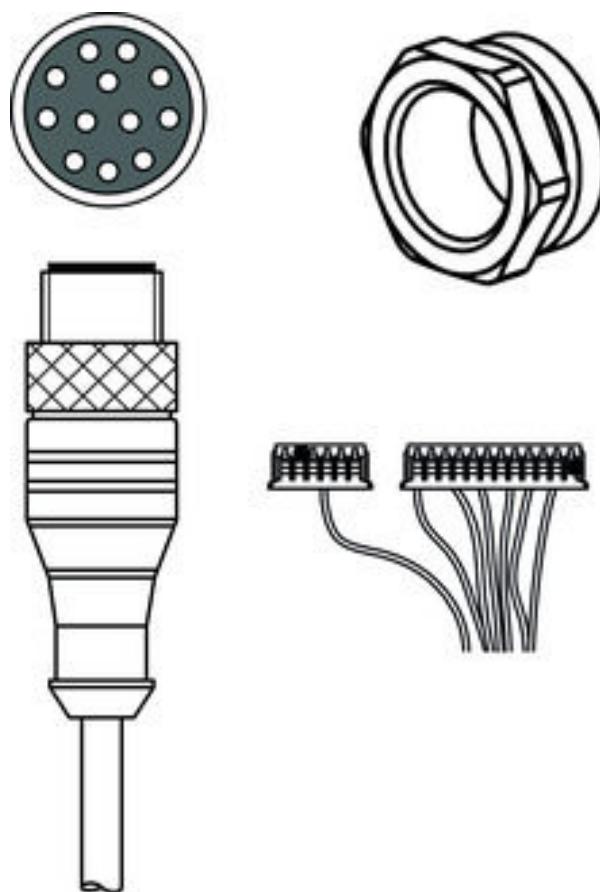


Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Verbindung zwischen DCR 200i und MA 200i
--------------	--

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
---------------------	------------------------

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	12 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	12 St.
Leitungslänge	60 mm

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Mechanische Daten

Nettogewicht	24 g
--------------	------

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	JST ZHR Steckverbinder
Polzahl	1 x 10 Stück -polig 1 x 6 Stück -polig

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	female
Polzahl	12 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial