


技術データシート 分岐ケーブル 製品番号: 150766 CB-M12-SC44

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電気的接続
- 回線図

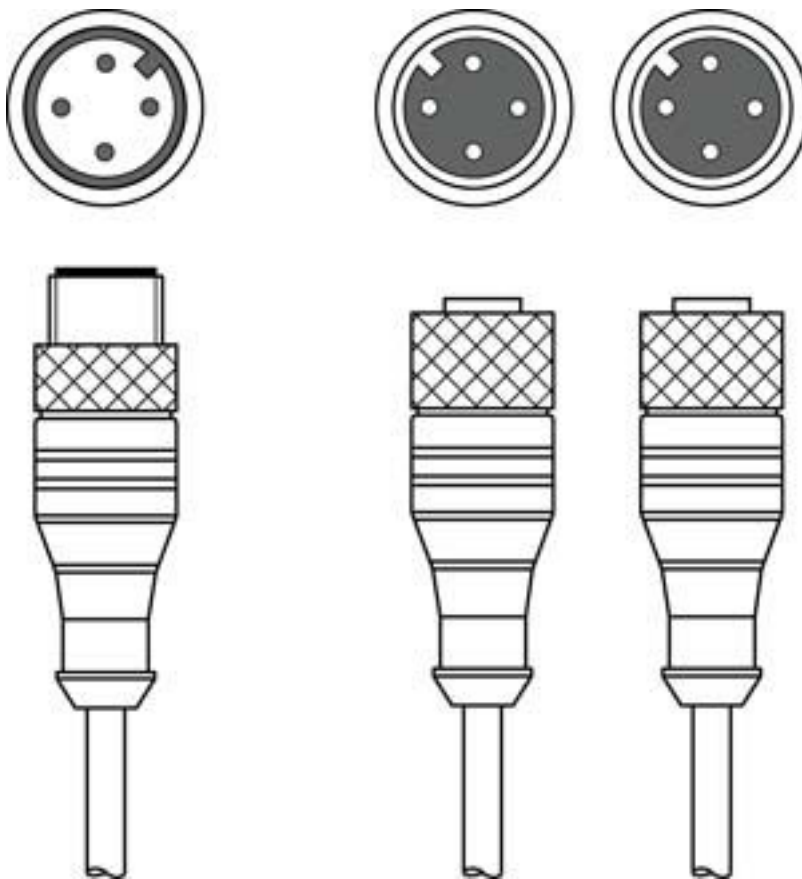

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	セーフティ・ライトカーテン COMPACTplus-m マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-m マルチビーム・セーフティライトバリア COMPACTplus-ml
-------	---

伝導特性

心線数	4 個数
シールド	いいえ
ケーブルモデル	分岐ケーブル
ケーブル長	1,000 mm
ドラッグチェーン適応	いいえ

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

機械の仕様

正味重量	81 g
------	------


認証

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

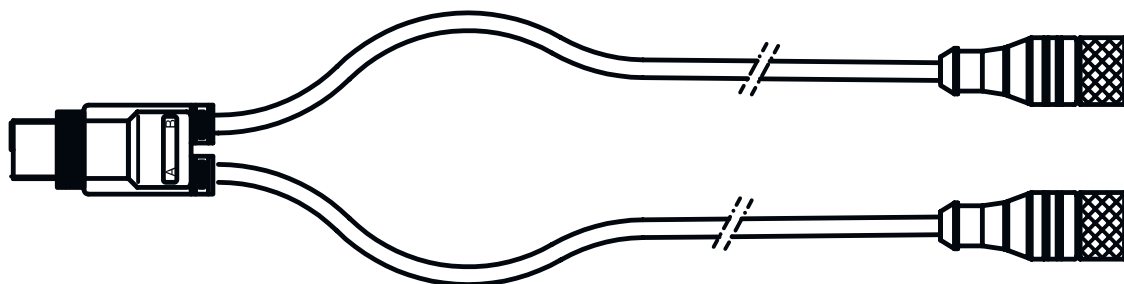

電氣的接續

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	4 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

回線図

