


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50035355
KB 031-3000

目次

- 仕様書
- 電気の接続

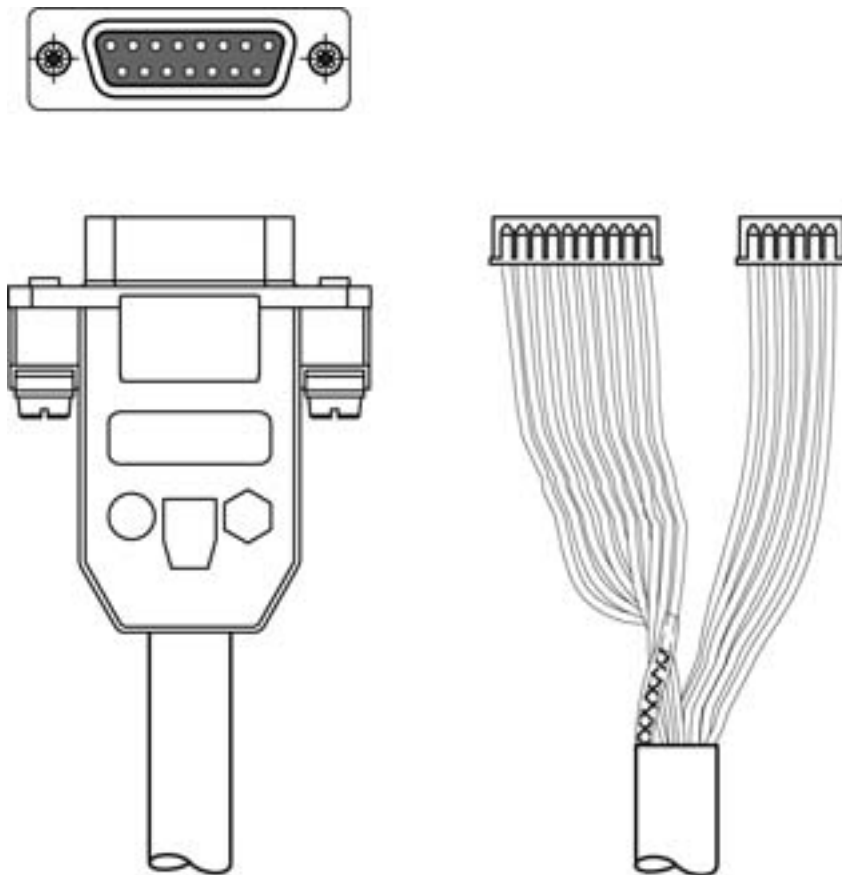

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

インターフェースに適合	RS 232
	RS 485

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED	いいえ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	JST ZHR
極数	16 -極
伝導特性	
心線数	16 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	8.1 mm
ケーブル長	3,000 mm
心線の絶縁	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	303 g
------	-------

操作と表示

分類	
----	--

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED	いいえ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	JST ZHR
極数	16 -極