

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50120434

KB RS232-2 HS 65x8

目次

- 仕様書
- 電気的接続

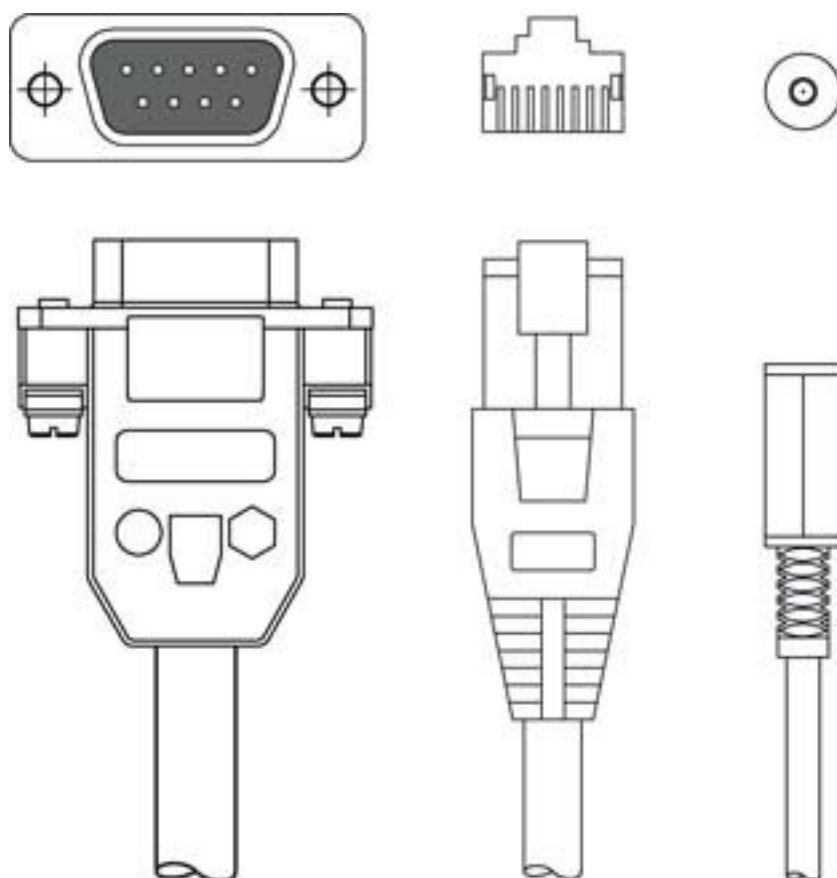

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	HS 65x8
インターフェースに適合	RS 232

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41

コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9-極
モデル	軸方向

コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグブル
タイプ	メス
極数	2-極
モデル	軸方向

伝導特性	
心線数	6 個数
シースの色	グレー
シールド	はい
ケーブルモデル	スパイラルコード
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	2,800 mm
シースの素材	TPU
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類


関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
---------	------

ピン	ピン配列
1	シールド
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.

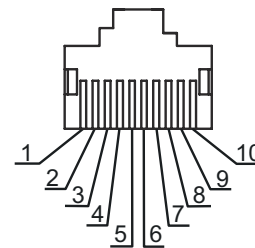

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	9-極
モデル	軸方向

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	n.c.
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	n.c.



コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	プラグブル
タイプ	メス
極数	2-極
モデル	軸方向