

技術データシート

基地局

製品番号: 50143595

Base IT 1472g



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

種類	基地局
適している	モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1472g

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	4.75 ... 5.25 V, DC

インターフェース

種類	PS/2
	RS 232
	USB

コネクタ

コネクタ数	3 個数
Bluetooth到達範囲	クラス 2
Bluetooth-バージョン	4.2

コネクタ 1	
機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	RJ41
コネクタ 2	
機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック
コネクタ 3	
コネクタの種類	Bluetooth

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	100 mm x 84 mm x 132 mm
筐体 プラスチック	UL94-V0
正味重量	200 g

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 60 °C

分類

関税分類番号	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701


電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	RJ41

ピン ピン配列

1	シールド
2	ケーブルID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232/データ + USB
10	n.c. RS 232/データ - USB

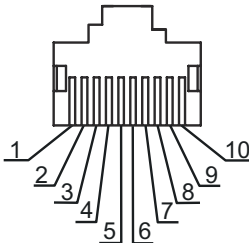

電氣的接続

コネクタ 2

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
	電力供給
コネクタの種類	ミニジャック
直径	5.4
極数	2 -極

コネクタ 3

機能	データインターフェース
	設定インターフェース
コネクタの種類	Bluetooth

操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	赤、1回点滅	データトランスファ作動中
	赤、連続点灯	動作可能状態
2	緑、点滅	充電中
	緑、連続点灯	バッテリーが充電されました

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	モジュラー接続ユニット	供給電圧: 18 ... 30 V, DC 消費電流、最大: 300 mA インターフェース: RS 232, PROFINET コネクタ: 6 個数 保護等級: IP 65

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50113397	KB JST-HS-300	相互接続ケーブル	アプリケーション: 化学的条件 インターフェースに適合: RS 232 コネクタ 1: JST ZHR コネクタ 2: D-sub コネクタ, 軸方向, オス, 9 -極 シールド: はい ケーブル長: 300 mm シースの素材: PUR

アクセサリ

電源ユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	ACアダプタ	ACアダプタの種類: プラグインACアダプタ 出力: 5 V DC、1 A 入力: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。