

## Folha de dados técnicos


### Cabo de ligação

N.º do art.: 50118182

K-Y1 M12A-2m-M12A-S-PUR

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica

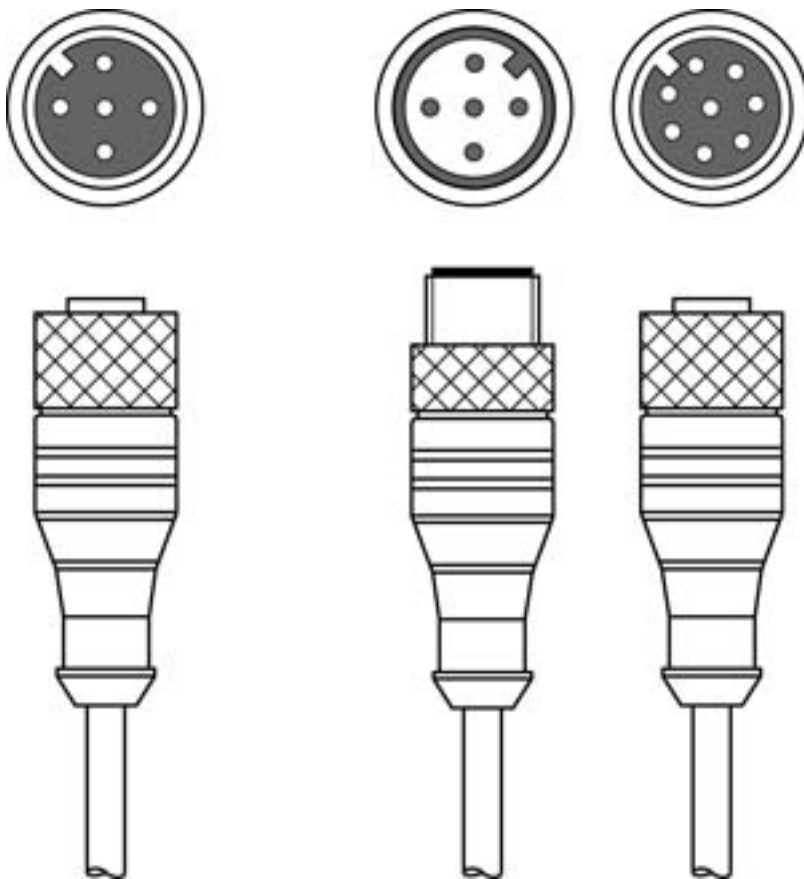

A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Adequado para	Cortinas de luz CML700i
---------------	-------------------------

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Características dos cabos

Blindado	Sim
Comprimento do cabo, perna 1	2.000 mm
Comprimento do cabo, perna 2	150 mm
Material da bainha	PUR
Adequabilidade para correntes de arraste	Sim
Velocidade de traslado	Máx. 3,3 m/s com 5 m de comprimento de percurso de traslado horiz. e aceleração máx. de 5 m/s <sup>2</sup>

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Ligação elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial