


技術データシート アダプタケーブル 製品番号: 425044 ECO-SD-Set

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

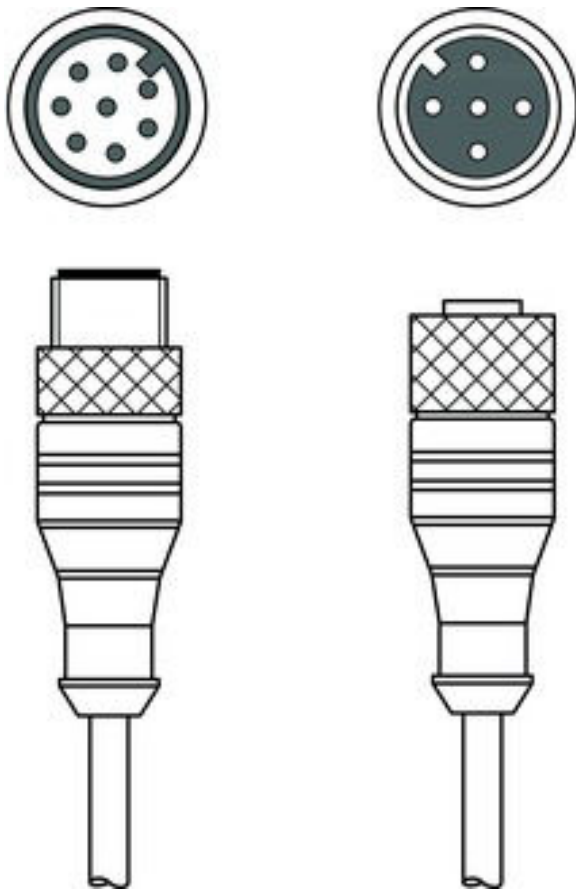

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

適している	セーフティ・ライトカーテン SOLID-2 / SOLID-2E
-------	----------------------------------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーティング	A コード
伝導特性	
心線数	8 個数
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	5.6 mm
ケーブル長	400 mm
シースの素材	PUR

機械の仕様

正味重量	94 g
------	------

分類


関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
ハンドル本体の素材	PUR
極数	8 -極
コーティング	A コード
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

ピン	ピン配列	心線色
1	+24 V	茶色
2	FE/SHIELD	グレー
3	0 V	青
4	テスト	黒色
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-

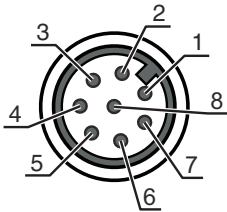

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
ハンドル本体の素材	PUR
極数	5 -極
コーティング	A コード
ロック	ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ

電氣的接続

ピン	ピン配列	心線色
1	+24 V	茶色
2	n.c.	-
3	0 V	青
4	テスト	黒色
5	FE/SHIELD	グレー

