

## Technisches Datenblatt

### Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50106906

KB-ROD4 plus-10000

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

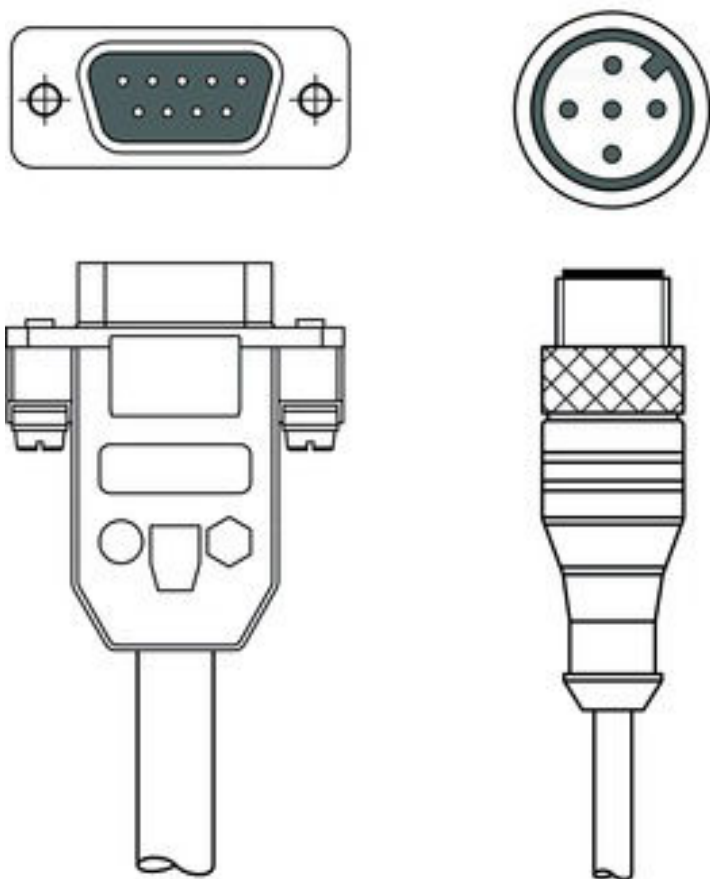


Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

#### Leitungseigenschaften

Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

### Mechanische Daten

Nettogewicht	482 g
--------------	-------

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd