

## Technisches Datenblatt

## Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50035421

KB 021 Z

### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss


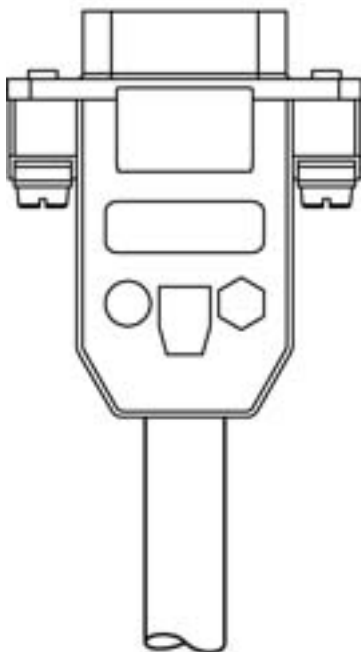


Abbildung kann abweichen

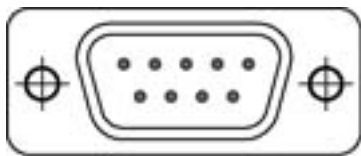

## Technische Daten

### Basisdaten

Geeignet für Schnittstelle	RS 232
----------------------------	--------

### Anschluss

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------

#### Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	5 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Nein
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	0,14 mm
Leitungslänge	300 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

### Mechanische Daten

Nettogewicht	40 g
--------------	------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	male
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	offenes Ende
---------------------	--------------