

技術データシート


アダプタケーブル

製品番号: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

目次

- 仕様書
- 電気的接続

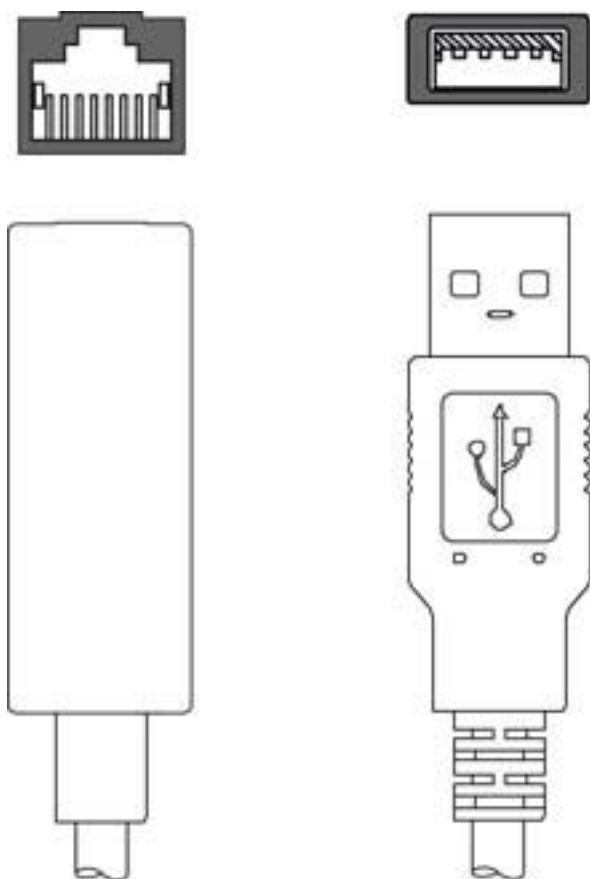

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

インターフェイスに適合	イーサネット
-------------	--------

インターフェイス

イーサネット

伝送速度	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port
------	------------------------------------

コネクタ

コネクタ数	2 個数
-------	------

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ45コネクタ
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 3.0 スタンダードA

機械の仕様

外形	立方体
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	71 mm x 26 mm x 16.2 mm
筐体色	白

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 40 °C
周囲温度、保管時	-40 ... 70 °C

認証

保護等級	IP 20
認可	FCC
	RoHS

ソフトウェア

システム要件	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
--------	--

分類

関税分類番号	85176200
eCl@ss 5.1.4	27069190
eCl@ss 8.0	27069190
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ45コネクタ
---------	----------

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 3.0 スタンダードA