


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50104026
KB 031-7000-01

目次

- 仕様書
- 電気的接続

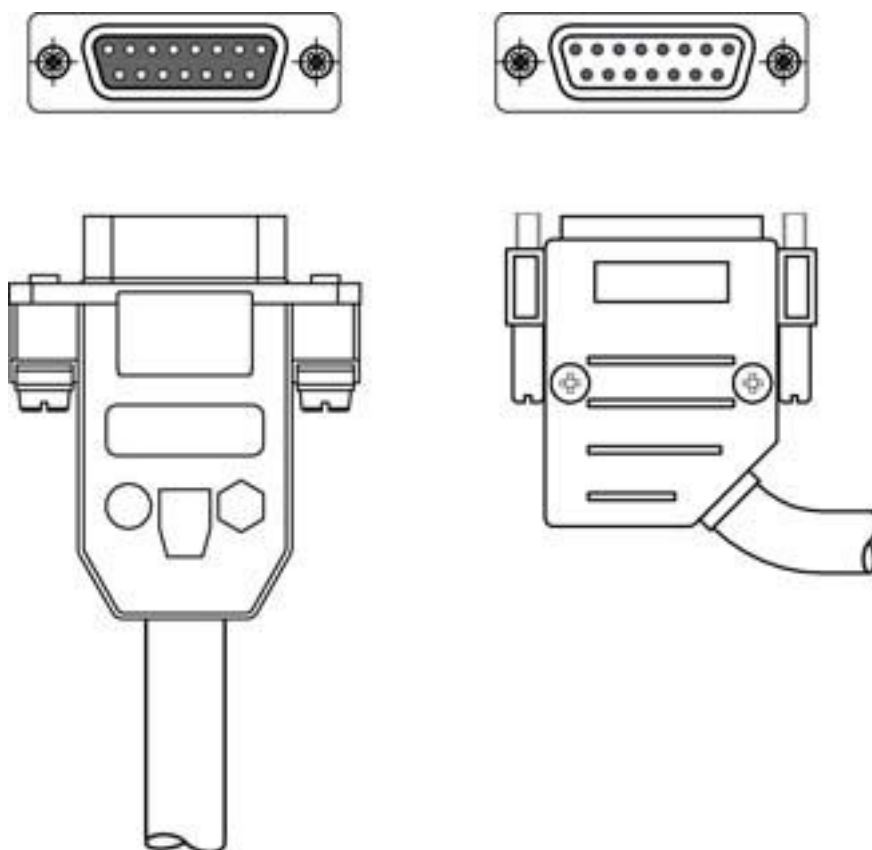

写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	30 V AC/DC
------	------------

コネクタ

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
---------	------------

伝導特性

心線数	15 個数
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	8.1 mm
ケーブル長	7,000 mm
ドラッグチェーン適応	いいえ

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	メス
極数	15 -極
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub コネクタ
タイプ	オス
極数	15 -極
モデル	軸方向