

Technisches Datenblatt

Verbindungsleitung

Art.-Nr.: 50109881

KB ET-5000-SA-RJ45

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

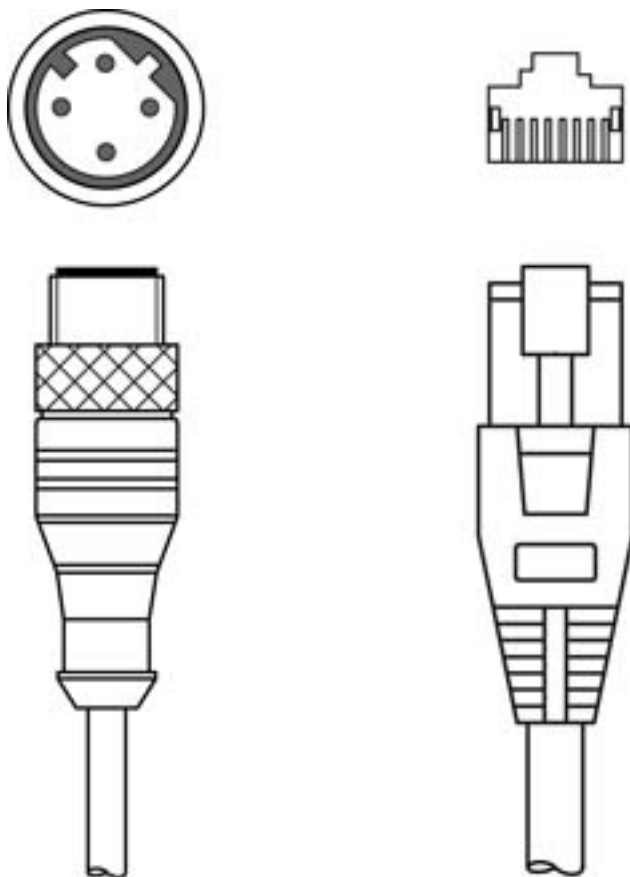


Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

| | |
|----------------------------|----------|
| Geeignet für Schnittstelle | Ethernet |
|----------------------------|----------|

Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|----------|
| Art des Anschlusses | RJ45 |
| Typ | male |
| Polzahl | 4 -polig |
| Ausführung | axial |

Leitungseigenschaften

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Anzahl Adern | 4 St. |
| Farbe Mantel | grün |
| Geschirmt | Ja |
| Leitungsausführung | Verbindungsleitung |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 6,5 mm |
| Leitungslänge | 5.000 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

| | |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Ausführung | axial |

Anschluss 2

| | |
|---------------------|------|
| Art des Anschlusses | RJ45 |
|---------------------|------|