

技術データシート

モバイル 2次元コードリーダ

製品番号: 50134980

HCR 210-C1-020/SET

目次

- 仕様書
- 電気的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	HCR 210
含む	USB接続ケーブル 2 m 1本

読み取る

コード種類 読み取り可	2/5 インターリープ Code 128 Code 39 Code 93 DotCode EAN 128 EAN 8/13 EAN 捕獲 GS1 データバー GS1 データバーカット型 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準二層型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 QRコード UPC コードバー コードブロック データマトリクスコード
-------------	--

光学的仕様

読み取り距離	35 ... 400 mm
光源	LED, 白
カメラの水平方向分解能	1,280 px
カメラの垂直方向分解能	1,024 px
x軸 開口角	43 °
y 軸 開口角	36 °
バーコード コントラスト(PCS)	30 %
モジュールサイズ	0.127 ... 0.508 mm

電気的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U_B	5 V, DC
電力消費、最大	2 W
定格消費電力	260 mA

インターフェース

種類	RS 232, USB
----	-------------

RS 232 機能	プロセス
--------------	------

USB 機能	プロセス
-----------	------

コネクタ

コネクタ 1 コネクタの種類	RJ41
-------------------	------

機械的仕様

寸法 (幅 × 高さ × 長さ)	70 mm x 107 mm
筐体の素材	プラスチック
正味重量	150 g

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 40 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	5 ... 85 %

分類

関税分類番号	85044055
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

電気的接続


コネクタ 1

機能	データインターフェース
コネクタの種類	RJ41

ピン

ピン配列

1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND

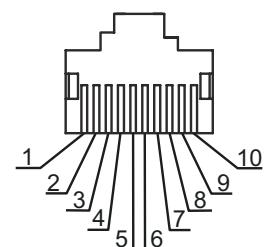

電気的接続

ピン ピン配列

5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD

操作と表示

LED	ディスプレー	意味
1	青、1回点滅 赤	読み取り終了 リード結果なし