

技術データシート ケーブルソケット 製品番号: 50020501 KD 095-5A

目次

- 仕様書
- 電氣的接続



写真と異なる場合があります



仕様書

電気的仕様

パフォーマンスデータ

消費電圧	最大125 V AC/DC
定格消費電力	4,000 mA

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
---------	-------

ネジ寸	M12
-----	-----

タイプ	メス
-----	----

素材	金属
----	----

ハンドル本体の素材	プラスチック
-----------	--------

極数	5 -極
----	------

コーディング	A コード
--------	-------

モデル	軸方向
-----	-----

コネクタ 2

コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
---------	----------

伝導特性

許容ケーブル断面	0.14 ... 0.75 mm ²
----------	-------------------------------

機械的仕様

外形	シリンダー状
----	--------

寸法 (直径 x 長さ)	20 mm x 52.5 mm
----------------	-----------------

正味重量	23 g
------	------

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 85 °C
----------	---------------

認証

保護等級	IP 67
------	-------

分類

関税分類番号	85369010
--------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27440102
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27440102
-------------	----------

ECLASS 11.0	27440102
-------------	----------

ECLASS 12.0	27440116
-------------	----------

ECLASS 13.0	27440116
-------------	----------

ECLASS 14.0	27440116
-------------	----------

ECLASS 15.0	27440116
-------------	----------

ECLASS 16.0	27440116
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002635
----------	----------

ETIM 6.0	EC002635
----------	----------

ETIM 7.0	EC002635
----------	----------

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC 26.08	39121413
--------------	----------


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
素材	金属
ハンドル本体の素材	プラスチック
極数	5 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

ピン ピン配列

1	V+
2	信号1
3	V-
4	信号2
5	FE/SHIELD

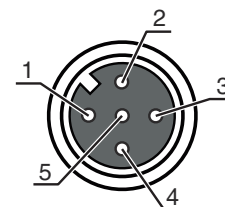

コネクタ 2

コネクタの種類	ネジ止めコネクタ
---------	----------