

## Technisches Datenblatt

### Anschlussleitung

Art.-Nr.: 50137271

KD S-M30-30A-V1-250

#### Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

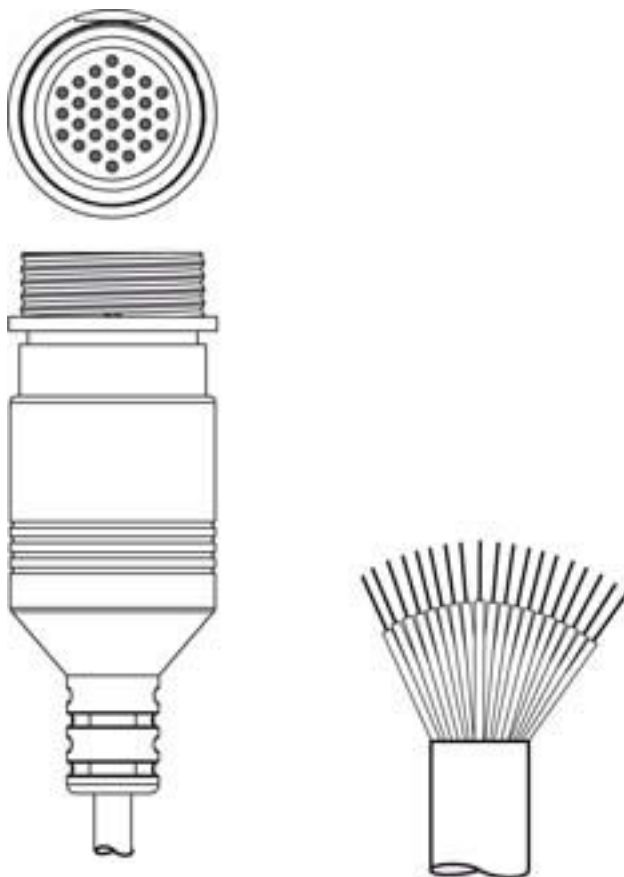


Abbildung kann abweichen

## Technische Daten

### Basisdaten

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Applikation | Chemikalienbeständig |
|-------------|----------------------|

### Anschluss

#### Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M30         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 30 -polig   |
| Ausführung          | axial       |
| Rundstecker, LED    | Nein        |

#### Anschluss 2

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|

#### Leitungseigenschaften

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Adern                | 30 St.                                                              |
| Aderquerschnitt             | Spannung: 2 x 1 mm <sup>2</sup> / Signal: 27 x 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Farbe Mantel                | schwarz                                                             |
| Geschirmt                   | Ja                                                                  |
| Leitungsausführung          | Anschlussleitung (einseitig offen)                                  |
| Leitungsdurchmesser (außen) | 9 mm                                                                |
| Leitungslänge               | 25.000 mm                                                           |
| Werkstoff Mantel            | PVC                                                                 |
| Schleppkettentauglichkeit   | Nein                                                                |

### Mechanische Daten

|              |         |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 3.146 g |
|--------------|---------|

### Zertifizierungen

|             |      |
|-------------|------|
| Zulassungen | RoHS |
|-------------|------|

### Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279201 |
| ECLASS 8.0      | 27279218 |
| ECLASS 9.0      | 27060311 |
| ECLASS 10.0     | 27060311 |
| ECLASS 11.0     | 27060311 |
| ECLASS 12.0     | 27060311 |
| ECLASS 13.0     | 27060311 |
| ECLASS 14.0     | 27060311 |
| ECLASS 15.0     | 27060311 |
| ECLASS 16.0     | 27060311 |
| ETIM 5.0        | EC001855 |
| ETIM 6.0        | EC001855 |
| ETIM 7.0        | EC001855 |
| ETIM 8.0        | EC001855 |
| ETIM 9.0        | EC001855 |
| ETIM 10.0       | EC001855 |
| UNSPSC 26.08    | 26121604 |

## Elektrischer Anschluss


### Anschluss 1

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße        | M30         |
| Typ                 | female      |
| Polzahl             | 30 -polig   |
| Ausführung          | axial       |
| Rundstecker, LED    | Nein        |
| Steckergehäuse      | Schirm      |

### Pin

|    |              |
|----|--------------|
| 1  | weiß         |
| 2  | braun        |
| 3  | grün         |
| 4  | grau         |
| 5  | rosa         |
| 6  | rot          |
| 7  | gelb         |
| 8  | schwarz      |
| 9  | violett      |
| 10 | grau / rosa  |
| 11 | blau / rot   |
| 12 | grün / weiß  |
| 13 | braun / grün |
| 14 | gelb / weiß  |
| 15 | braun / gelb |

### Adernfarbe

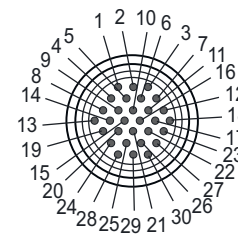

## Elektrischer Anschluss

| Pin | Adernfarbe      |
|-----|-----------------|
| 16  | grau / weiß     |
| 17  | braun / grau    |
| 18  | rosa / weiß     |
| 19  | braun / rosa    |
| 20  | blau / weiß     |
| 21  | blau / braun    |
| 22  | rot / weiß      |
| 23  | braun / rot     |
| 24  | schwarz / weiß  |
| 25  | braun / schwarz |
| 26  | gelb / grau     |
| 27  | grün / rosa     |
| 28  | -               |
| 29  | blau            |
| 30  | grau / grün     |

### Anschluss 2

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Art des Anschlusses | offenes Ende |
|---------------------|--------------|