

## Technisches Datenblatt

### Y-Verteiler

Art.-Nr.: 50135994

YV U-SDD-25-25-25-X02

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Zubehör



Abbildung kann abweichen



## Technische Daten

### Basisdaten

Bestellhinweis	Bitte berücksichtigen Sie das Schaltbild gemäß Datenblatt
----------------	---

### Anschluss

Anzahl Anschlüsse	3 St.
-------------------	-------

#### Anschluss 1

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M12

Typ female

Polzahl 5 -polig

Kodierung A-kodiert

Ausführung axial

#### Anschluss 2

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M12

Typ female

Polzahl 5 -polig

Kodierung A-kodiert

Ausführung axial

#### Anschluss 3

Art des Anschlusses Rundstecker

Gewindegröße M12

Typ male

Polzahl 5 -polig

Kodierung A-kodiert

Ausführung axial

#### Leitungseigenschaften

Geschirmt Nein

### Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	36 mm x 16 mm x 45 mm
Schlüsselweite	13 mm
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff	PUR

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 85 °C
-----------------------------	---------------

### Zertifizierungen


Schutzart	IP 67
-----------	-------

### Klassifikation

Zolltarifnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558


## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

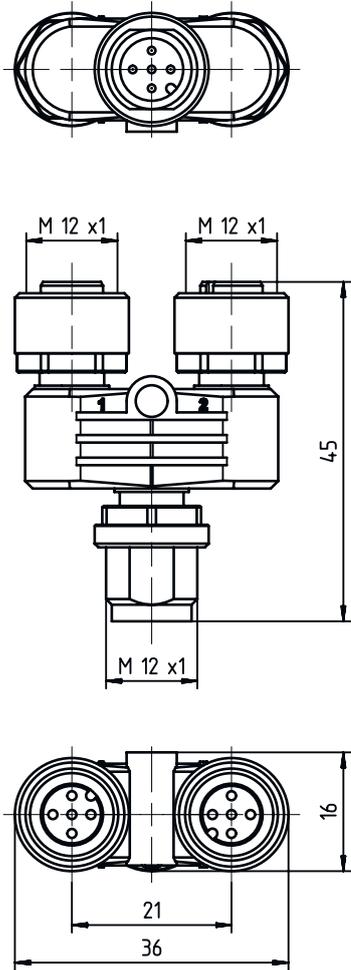

## Maßzeichnungen

### Schaltbild

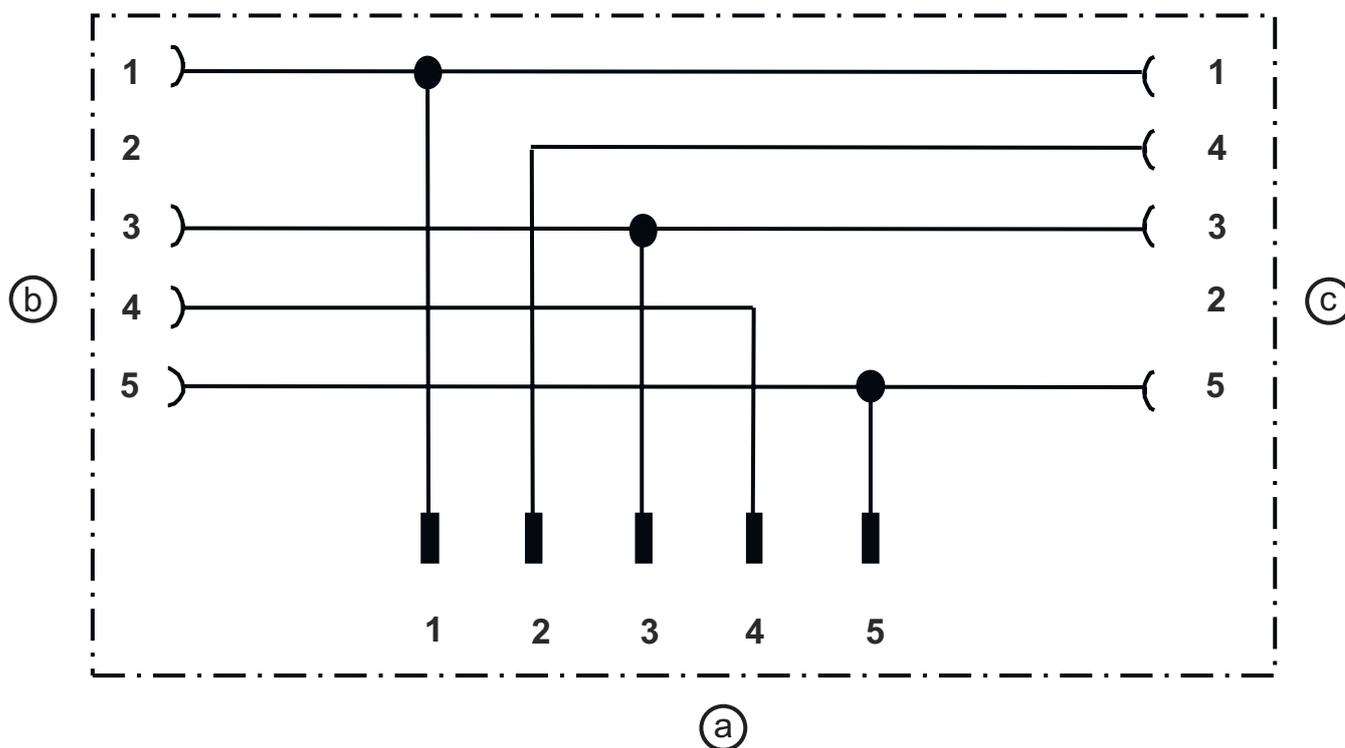

a Anschluss 3, Stecker M12

b Anschluss 1, Buchse M12

c Anschluss 2, Buchse M12

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

### Anschluss 2

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

# Elektrischer Anschluss

## Anschluss 3

Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial

## Zubehör Allgemein

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50132266	TT-Set 0,6-13	Werkzeug	Art: Drehmomentschlüssel Schlüsselweite: 13 mm Drehmoment: 0,6 N·m Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl Umgebungstemperatur: -40 ... 120 °C

### Hinweis



↪ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.