


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50114521
KB USB-1 IT190x

目次

- 仕様書
- 電気の接続

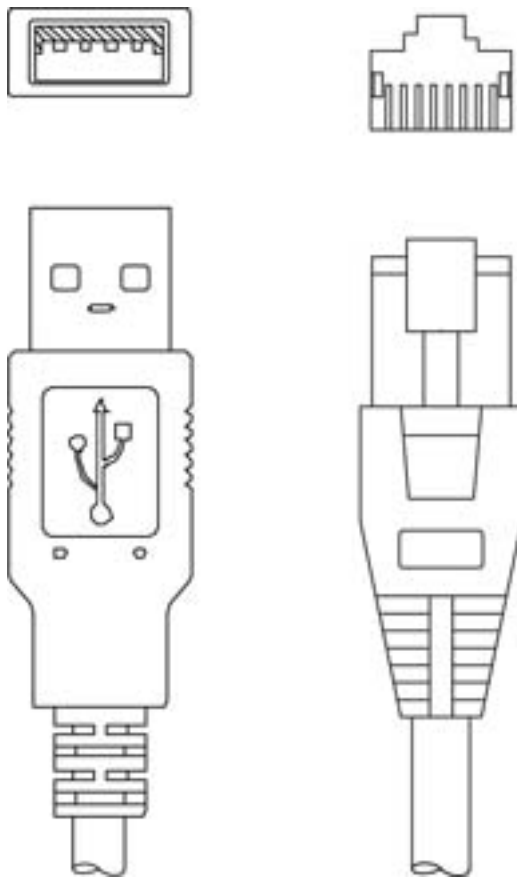

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

適している	モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910 モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1300
インターフェースに適合	USB

コネクタ

ケーブルマーク	CBL-500-300-S00
コネクタ 1	
コネクタの種類	RJ41
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA
伝導特性	
心線数	4 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	平滑
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PVC
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	117 g
------	-------

操作と表示

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
丸形プラグ、LED	いいえ

ピン ピン配列

1	シールド
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	データ+
10	データ-

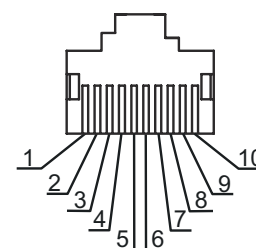

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 1.1 スタンダードA

電氣的接続

ピン	ピン配列
1	+5 V DC
2	データ-
3	データ+
4	GND

Leuze

