

## Technisches Datenblatt

### Umlenkspiegel

Art.-Nr.: 529607

UM60-750

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Serie                   | UM                         |
| Typ, Säulen und Spiegel | Rückseitiger Umlenkspiegel |

Mechanische Daten

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Abmessung (B x H x L) | 25 mm x 68 mm x 820 mm                     |
| Nettogewicht          | 1.500 g                                    |
| Farbe Gehäuse         | gelb, RAL 1021                             |
| Art der Befestigung   | Drehhalterung                              |
|                       | Nut-Montage                                |
| Geeignet für Sensor   | Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300 |
| Schutzfeldhöhe bis    | 750 mm                                     |
| Spiegellänge          | 810 mm                                     |


Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4    | 27279207 |
| ECLASS 8.0      | 27279207 |
| ECLASS 9.0      | 27273605 |
| ECLASS 10.0     | 27273605 |
| ECLASS 11.0     | 27273605 |
| ECLASS 12.0     | 27273605 |
| ECLASS 13.0     | 27273605 |
| ECLASS 14.0     | 27273605 |
| ECLASS 15.0     | 27273605 |
| ETIM 5.0        | EC002467 |
| ETIM 6.0        | EC002467 |
| ETIM 7.0        | EC002467 |
| ETIM 8.0        | EC002467 |
| ETIM 9.0        | EC002467 |
| ETIM 10.0       | EC002467 |

# Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter


## Spiegel

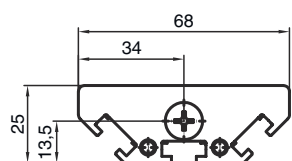

L Länge = 820 mm  
SL Spiegellänge = 810 mm




## Montageabstände

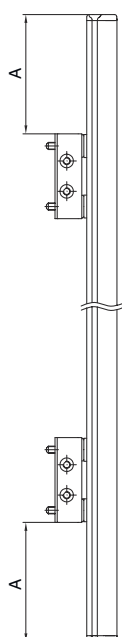

A Max. 500 mm

## Maßzeichnungen


### Montage mit Standardwinkel BT-UM60

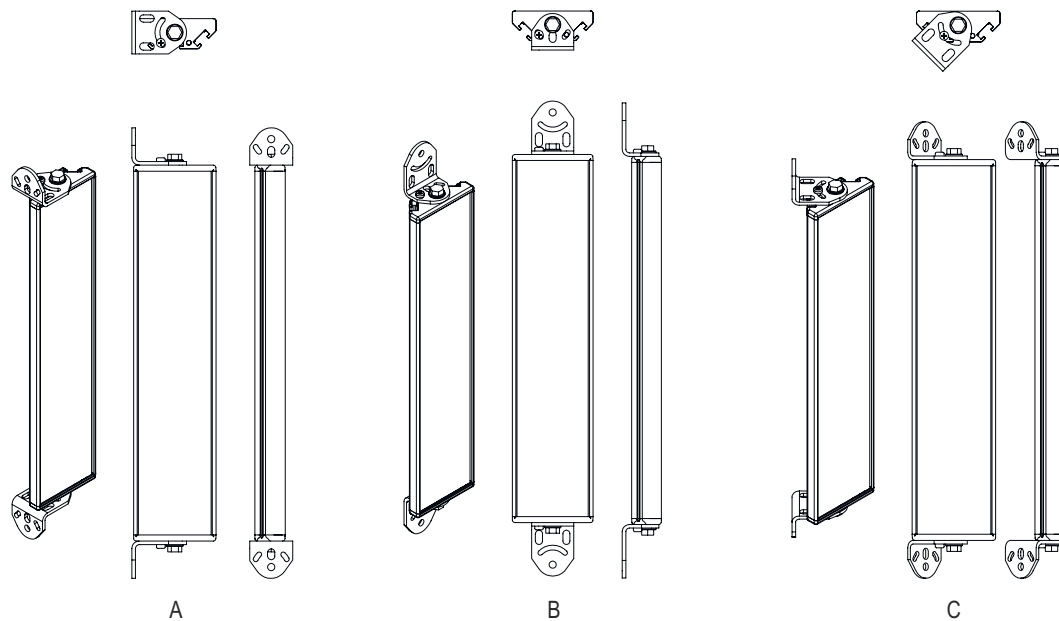


- A seitlich
- B rückseitig
- C schräg verstellbar (0 - 90°)

## Maßzeichnungen

### Montage mit Schwenkhalterung BT-SSD

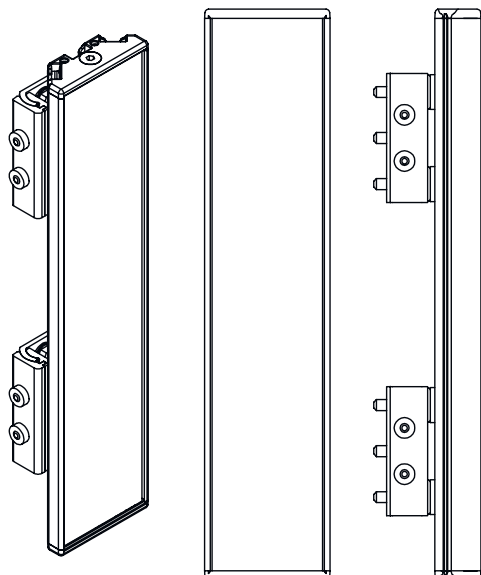

A

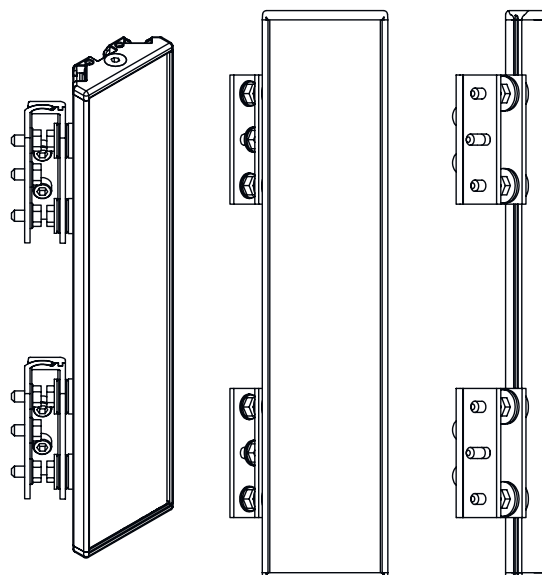

B

- A rückseitig  
B seitlich 45°