


技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50131529
KB 900-3000

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

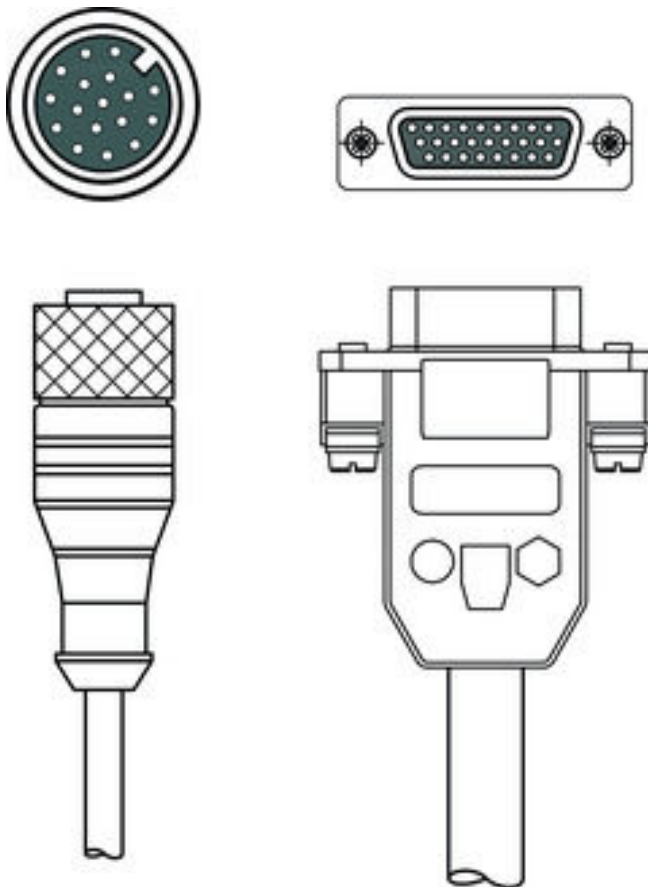

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

適している	バーコードリーダ シリーズBCL 900i
-------	-----------------------

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	17 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ
コネクタ 2	
コネクタの種類	D-sub 高密度コネクタ
モデル	軸方向
極数	25 -極
タイプ	オス
伝導特性	
心線数	17 個数
シースの色	青
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル長	3,000 mm
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	175 g
------	-------

操作と表示

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	17 -極
コーディング	A コード
モデル	軸方向
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	D-sub 高密度コネクタ
モデル	軸方向
極数	25 -極
タイプ	オス