


技術データシート  
相互接続ケーブル  
製品番号: 50131532  
KB 900-5000

## 目次

- 仕様書
- 電氣的接続

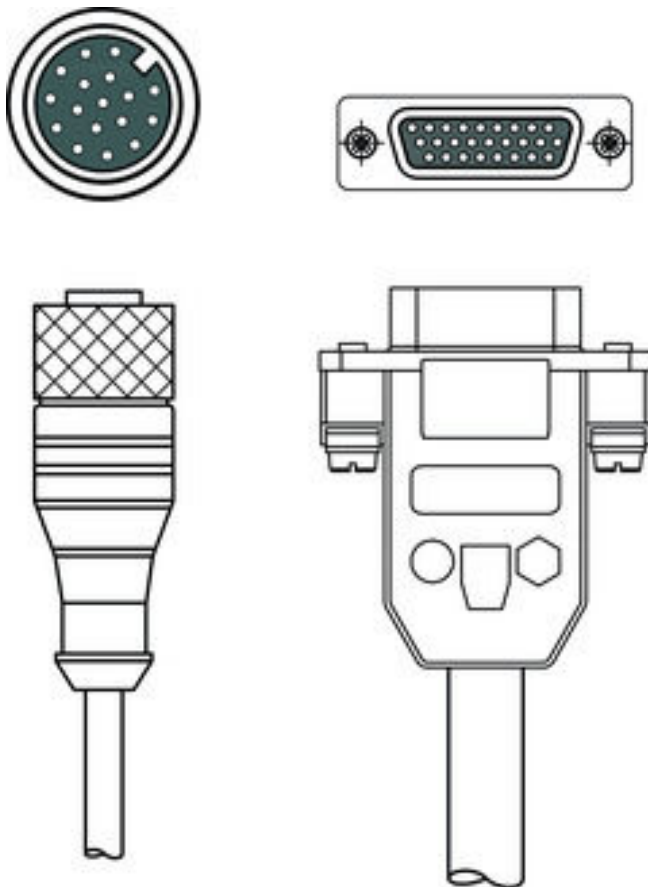

写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 適している | バーコードリーダ シリーズBCL 900i |
|-------|-----------------------|

コネクタ

|            |               |
|------------|---------------|
| コネクタ 1     |               |
| コネクタの種類    | 丸形プラグ         |
| ネジ寸        | M12           |
| タイプ        | メス            |
| 極数         | 17 -極         |
| コーディング     | A コード         |
| モデル        | 軸方向           |
| 丸形プラグ、LED  | いいえ           |
| コネクタ 2     |               |
| コネクタの種類    | D-sub 高密度コネクタ |
| モデル        | 軸方向           |
| 極数         | 25 -極         |
| タイプ        | オス            |
| 伝導特性       |               |
| 心線数        | 17 個数         |
| シースの色      | 青             |
| シールド       | はい            |
| ケーブルモデル    | 相互接続ケーブル      |
| ケーブル長      | 5,000 mm      |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ           |

機械の仕様

|      |       |
|------|-------|
| 正味重量 | 247 g |
|------|-------|

操作と表示

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

電氣的接続

コネクタ 1

|           |       |
|-----------|-------|
| コネクタの種類   | 丸形プラグ |
| ネジ寸       | M12   |
| タイプ       | メス    |
| 極数        | 17 -極 |
| コーディング    | A コード |
| モデル       | 軸方向   |
| 丸形プラグ、LED | いいえ   |

コネクタ 2

|         |               |
|---------|---------------|
| コネクタの種類 | D-sub 高密度コネクタ |
| モデル     | 軸方向           |
| 極数      | 25 -極         |
| タイプ     | オス            |