

技術データシート

接続ユニット

製品番号: 50031256

MA 2



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 電氣的接続
- 操作と表示
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	MA 2
適している	バーコードリーダ シリーズBCL 2x 定位置二次元コードリーダ シリーズ LSIS 222
インターフェースに適合	RS 232 RS 485

インターフェース

種類	RS 232, RS 485
----	----------------

コネクタ

コネクタ数	3 個数
コネクタ 1	
機能	PWR / SW IN / OUT データインターフェース
コネクタの種類	クランプ
極数	24 -極
コネクタ 3	
機能	サービスインターフェース
コネクタの種類	D-sub コネクタ

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	119 mm x 33 mm x 180 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ 鋳造
正味重量	575 g
筐体色	赤

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-10 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 90 %

認証

保護等級	IP 54
------	-------

分類

関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

電気的接続

コネクタ 1

機能	PWR / SW IN / OUT データインターフェース
コネクタの種類	クランプ
ケーブルグラント	PG11
極数	24 -極

クランプ

1	RS 485 A / RS232 CTS
2	RS 485 A / RS232 CTS
3	RS 485 B / RS232 RTS
4	RS 485 B / RS232 RTS
5	RS 485 GND / RS232 GND
6	RS 485 GND / RS232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	res. / SE2
14	SA1
15	n.c.

割り当て

電氣的接続

クランプ

割り当て

16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TxD

コネクタ 3

機能	サービスインターフェース
コネクタの種類	D-sub コネクタ
極数	9 -極
タイプ	オス

ピン ピン配列

1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

操作と表示

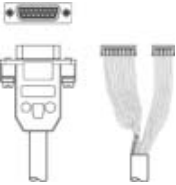
LED ディスプレー

意味

1	緑	スイッチ出力/スイッチ状態
---	---	---------------

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50035355	KB 031-3000	相互接続ケーブル	インターフェイスに適合: RS 232, RS 485 コネクタ 1: D-sub コネクタ, 軸方向, メス, 15 -極 コネクタ 2: JST ZHR, 16 -極 シールド: はい ケーブル長: 3,000 mm

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。