


技術データシート 相互接続ケーブル 製品番号: 50154484 KY DCR 108

目次

- 仕様書
- 尺法図
- 電気的接続

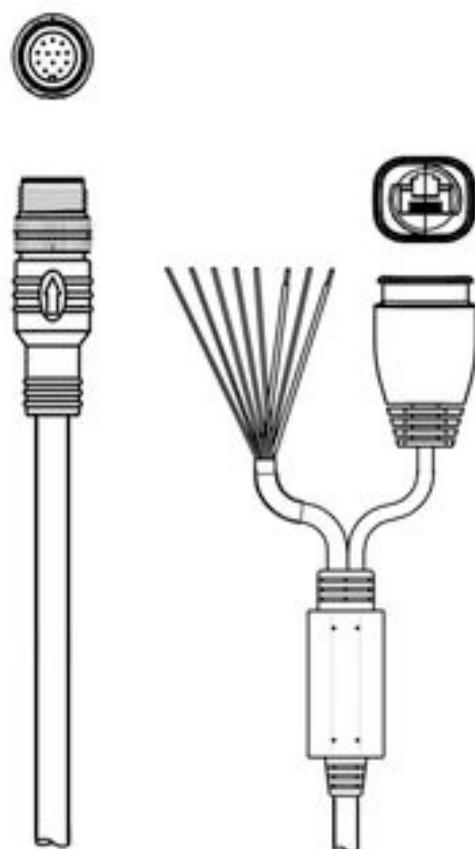

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	DCR 100i (接続バリエーション3 - 個々の産業用プラグ)
	通信用および電源供給用接続

コネクタ

コネクタ 1

機能	マスター コネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	12 - 極
コーディング	A コード
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------

コネクタ 3

コネクタの種類	RJ45 コネクタ
タイプ	メス

伝導特性

シールド	はい
ケーブル長	3,000 mm
ドラッグチェーン適応	はい


分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

寸法はすべて、公差±10 mmでミリメートルで表示されています

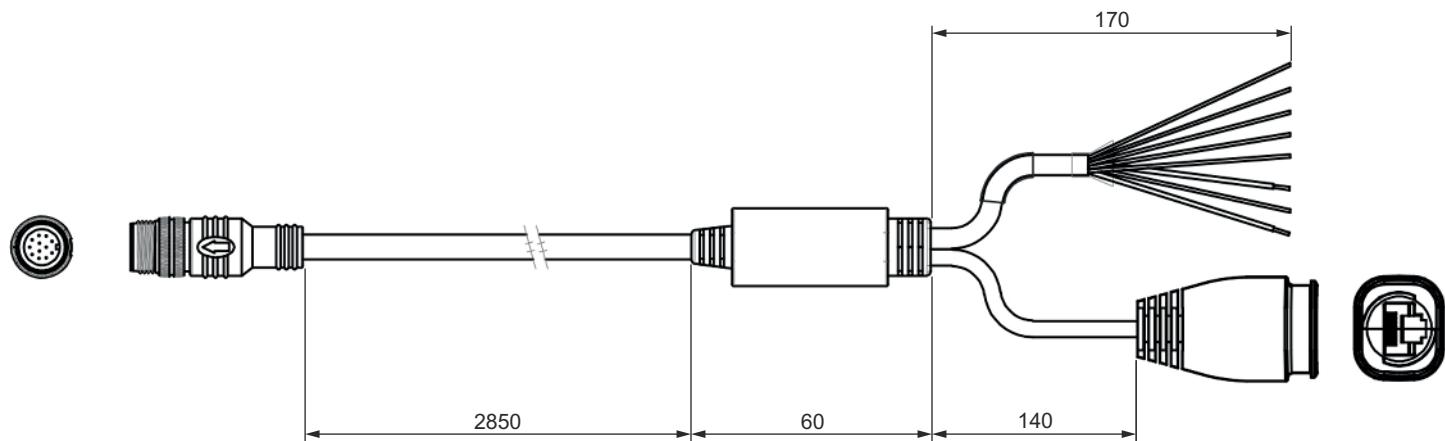


電気的接続

コネクタ 1

機能	マスター/コネクタ
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	12-極
コーディング	Aコード
モデル	軸方向

ピン	ピン配列
1	RS 232 TxD
2	出力 1 (NOK 読み取り)
3	シールド GND
4	トリガーIN
5	出力 2 (OK 読み取り)
6	GND
7	RS 232 RxD
8	Tx+
9	Tx-
10	V+
11	Rx-
12	Rx+

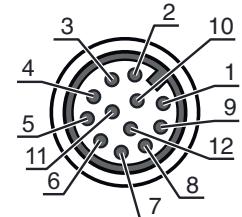

コネクタ 2

コネクタの種類	オーブン末端
心線色	心線ア割り当て
赤	V+
黒色	GND
ライラック	RS 232 TxD
ライラック-白	RS 232 RxD
グレー	出力 2 (OK 読み取り)
茶色	出力 1 (NOK 読み取り)
ピンク	シールド GND
白	トリガー入力

コネクタ 3

コネクタの種類	RJ45コネクタ
タイプ	メス
ピン	ピン配列
1	Tx+
2	Tx-
3	Rx-
6	Rx+