




**Art.-nr.: 50104531**  
**K-D M8W-4P-2m-PUR**  
**Aansluitkabel**

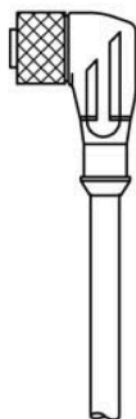

Afbeelding kan afwijken

## Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren

**Technische gegevens****Elektrische gegevens****Prestatiegegevens**

Bedrijfsspanning	50 V AC, 60 V DC
------------------	------------------

**Aansluiting****Aansluiting 1**

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	4 -polig
Uitvoering	gebogen
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

**Aansluiting 2**

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

**Kabeleigenschappen**

Aantal aders	4 St.
Aderdoorsnede	0,25 mm <sup>2</sup>
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Nee
Siliconenvrij	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eeenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	4,7 mm
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PUR

**Mechanische gegevens**

Buigradius flexibel verlegd, min.	min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min.	min. 5 x kabeldiameter

**Omgevingsgegevens**

Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd	-25 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd	-40 ... 80 °C

**Certificeringen**

Goedkeuringen	UL c UL US
UL-file-nummer	E366145

**Classificatie**


eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855

Art.-nr.: 50104531 – K-D M8W-4P-2m-PUR – Aansluitkabel

## Elektrische aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal greepgedeelte	PUR
Aantal polen	4 -polig
Codering	
Uitvoering	gebogen
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend


Pin	Aderkleuren
1	bruin
2	wit
3	blauw
4	zwart

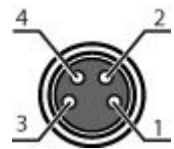

Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde

## Toebehoren

### Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50132265	TT-Set 0,4-9	Gereedschap	Type: Momentsleutel Sleutelwijdte: 9 Koppel: 0,4 Materiaal: Kunststof, RVS Omgevingstemperatuur: -40 ... 120