

技術データシート


相互接続ケーブル

製品番号: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

目次

- 仕様書
- 電気的接続

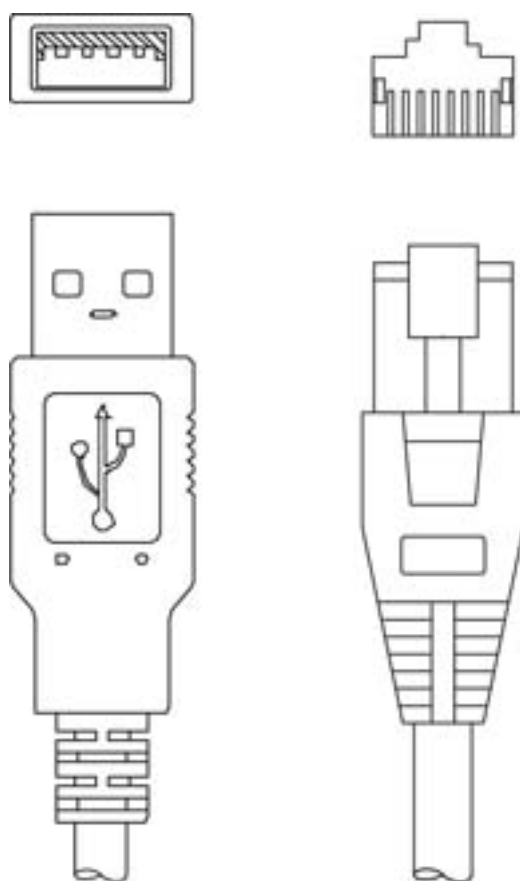

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	HS 66x8
インターフェースに適合	USB

コネクタ

ケーブルマーク	CBA-U46-S07ZAR
---------	----------------

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0 スタンダードA

伝導特性

心線数	4 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブル直径 (外)	5.5 mm
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	TPU
ドラッグチェーン適応	いいえ

機械の仕様

正味重量	90 g
------	------

分類

関税分類番号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


電気的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	RJ41
丸形プラグ、LED	いいえ

ピン ピン配列

1	ケーブルID
2	+5 V DC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC

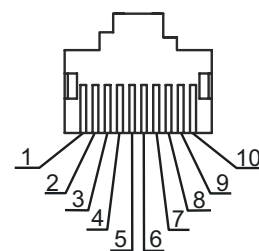

コネクタ 2

コネクタの種類	USB
プラグタイプ	USB 2.0 スタンダードA

ピン ピン配列

1	+5 V DC
2	データ-
3	データ+
4	GND

