

Technisches Datenblatt

Adapter-Kabel

Art.-Nr.: 549953

CB-MSI/D9-3000

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

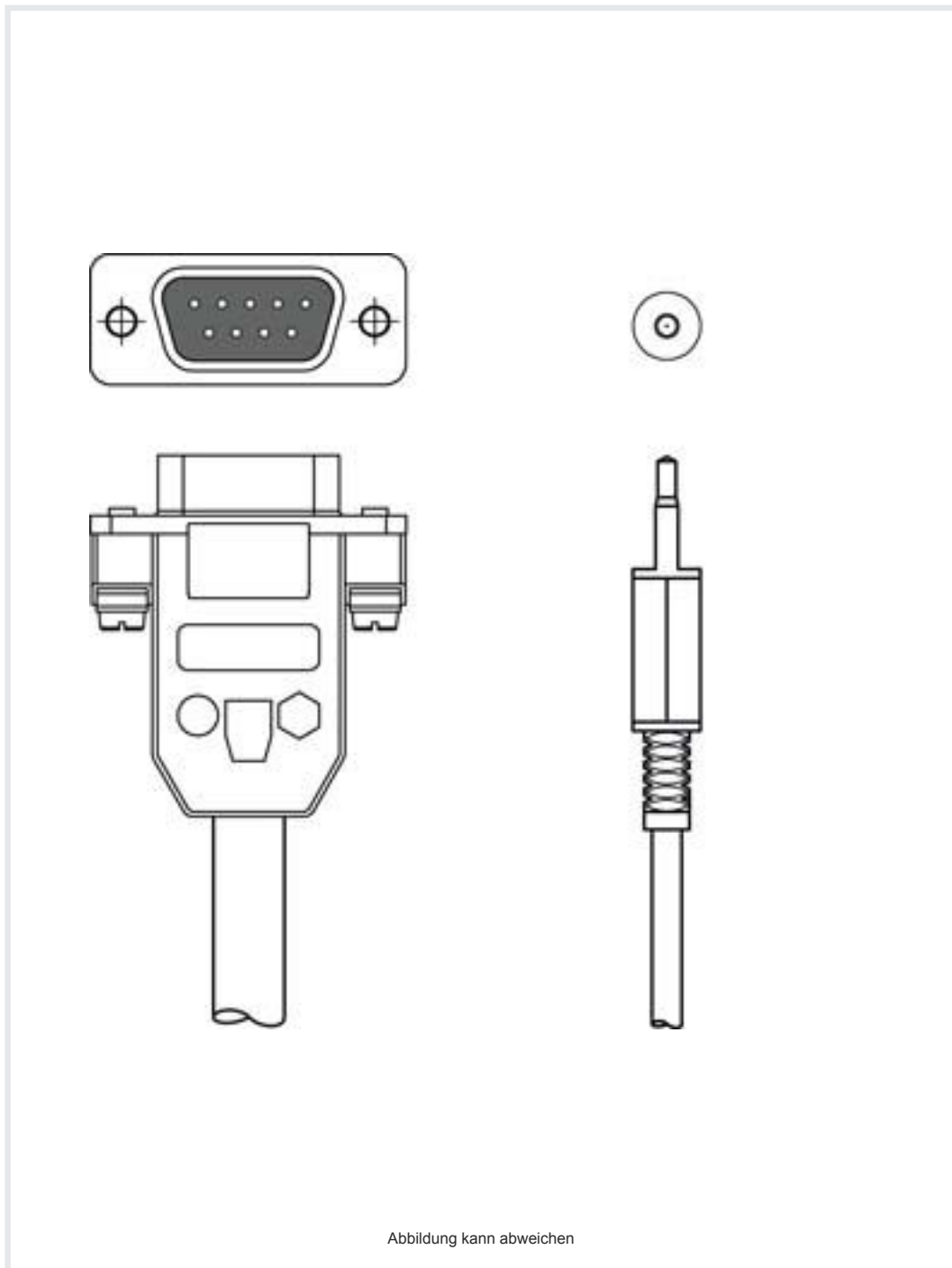


Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Klinkenstecker
Ausführung	axial
Durchmesser	2,5 mm

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	2 St.
Aderquerschnitt	0,14 mm ²
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	4 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Art des Anschlusses	Klinkenstecker
Ausführung	axial
Durchmesser	2,5 mm
Polzahl	2 -polig