

技術データシート

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50129664

MSC 900 - 1000



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- アクセサリ



Ethernet

仕様書

基本仕様

シリーズ	MSC 900
適している	バーコードリーダ シリーズBCL 900i

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	10 ... 30 V, DC
消費電流、最大	500 mA

インターフェース

種類	RS 232, イーサネット
イーサネット	
アドレス割り当て	DHCP 手動アドレス割り当て
伝送速度	10 Mbit/s 100 Mbit/s
スイッチ機能	一体型
伝送プロトコール	TCP/IP、UDP

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	193 mm x 180 mm x 71 mm
筐体の素材	プラスチック 金属
筐体 金属	アルミ鋳造
正味重量	1,500 g
筐体色	赤 黒色

操作と表示

表示の種類	LC-ディスプレイ LED
LEDの数	10 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず)	0 ... 90 %

認証

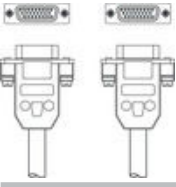
保護等級	IP 65
認可	c UL US

分類

関税分類番号	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

アクセサリ

コネクタ関連・相互接続ケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50131533	KB 900-1000 MSC	相互接続ケーブル	コネクタ 1: D-sub コネクタ, オス, 軸方向, 25 -極 コネクタ 2: D-sub コネクタ, オス, 軸方向, 25 -極 シールド: はい ケーブル長: 1,000 mm

注意

	❖ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。
--	---